

2出力+アナログ出力(電圧/電流)

3画面 高精度デジタル圧カスイッチ

RoHS


IP40

ZSE20A(F)/ISE20A Series

型式表示方法



オーダーメイド仕様 (P.42~48)

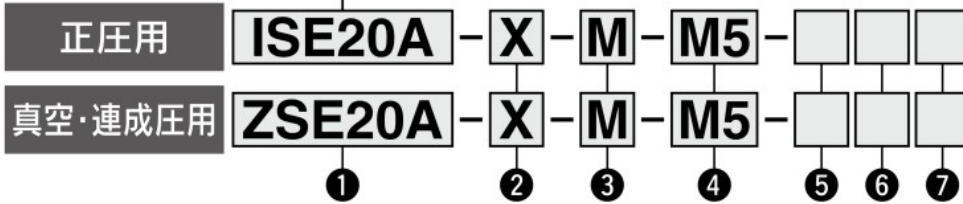

① 定格圧力範囲

ZSE20A	0~-101kPa
ZSE20AF	-100~100kPa

② 出力仕様

記号	内容
R	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力*
S	NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力*
T	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力*
V	PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力*
X	NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能
Y	PNPオープンコレクタ2出力+コピー機能

※オートシフト、コピー機能に切替可能

③ 単位仕様

記号	内容
無記号	単位切替機能付*1
M	SI単位固定*2
P	単位切替機能付(初期値psi)*1

*1: 新計量法により、日本国内で単位切替機能付を使用することはできません。

*2: 固定単位kPa、MPa

④ 配管仕様

記号	内容	記号	内容
M5	M5めねじ 配管ポート	C4H	ワンタッチ管継手φ4mm ストレートタイプ
		C6H	ワンタッチ管継手φ6mm
		N7H	ワンタッチ管継手φ1/4inch
01	R1/8 R1/8配管アダプタ ZS-46-N1	C4L	ワンタッチ管継手φ4mm エルボタイプ
		C6L	ワンタッチ管継手φ6mm
		N7L	ワンタッチ管継手φ1/4inch
N01	NPT1/8 NPT1/8配管アダプタ ZS-46-N2	※ワンタッチ管継手は同梱包出荷です。	

⑤ オプション1

記号	内容
無記号	リード線なし
J	コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯) 防水カバーなし ZS-46-5L (P.22参照)

※M12コネクタ付リード線につきましてはP.43をご参照ください。

⑦ オプション3

記号	取扱説明書注)	校正証明書注)
無記号	○	—
Y	○	—
K	○	○
T	—	○

注) 和英併記

⑥ オプション2

記号	内容
無記号	なし
A1	ブラケットA(垂直取付) ZS-46-A1
A2	ブラケットB(水平取付) ZS-46-A2
B	パネルマウントアダプタ ZS-46-B
D	パネルマウントアダプタ+前面保護カバー ZS-46-D

オプション/部品品番

オプションが単体で必要な場合は下記品番で手配してください。

名称	品番	備考
ブラケットA	ZS-46-A1	タッピンねじ: 呼び径3×8L(2本)
ブラケットB	ZS-46-A2	タッピンねじ: 呼び径3×8L(2本)
パネルマウントアダプタ	ZS-46-B	—
パネルマウントアダプタ+前面保護カバー	ZS-46-D	—
コネクタ付リード線	ZS-46-5L	5芯、2m、非防水(防水カバーなし)
M12コネクタ付リード線	ZS-46-5LM12	オーダーメイド(P.43参照)
前面保護カバー	ZS-27-01	—
R1/8配管アダプタ	ZS-46-N1	R1/8 NPT1/8
NPT1/8配管アダプタ	ZS-46-N2	—
ワンタッチ管継手φ4mmストレート	ZS-46-C4H	—
ワンタッチ管継手φ6mmストレート	ZS-46-C6H	—
ワンタッチ管継手φ1/4inchストレート	ZS-46-N7H	—
ワンタッチ管継手φ4mmエルボ	ZS-46-C4L	—
ワンタッチ管継手φ6mmエルボ	ZS-46-C6L	—
ワンタッチ管継手φ1/4inchエルボ	ZS-46-N7L	—
継手延長用スペーサ	ZS-46-M5A	オーダーメイド(P.44参照)