

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)


e-Actuator かんたん制御

コントローラー体型／スライダタイプ

EQFS□H Series EQFS25・32・40



型式表示方法

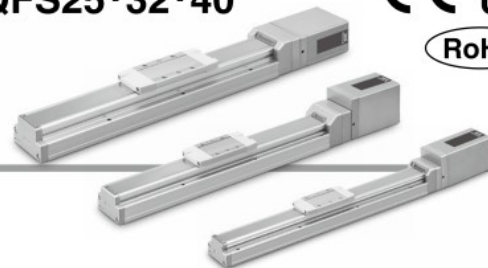

EQFS 32 R H A - 300 - B 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

① サイズ

25
32
40

② モータ配置

無記号	ストレート
R	右側折返し
L	左側折返し

③ モータ種類

H	バッテリーレス アブソ (ステップモータ DC24V)
---	--------------------------------

④ リード[mm]

記号	EQFS25	EQFS32	EQFS40
H	20	24	30
A	12	16	20
B	6	8	10
C	3	4	5

⑤ ストローク

50	50
}	}
1200	1200

※詳細はストローク対応表をご参照ください。

⑥ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑦ グリース塗布(シールドバンド部)

無記号	あり
N	なし(ローラ仕様)

⑧ コントローラー配置

B	コントローラー体型
---	-----------

⑨ パラレル入力

5	NPN
6	PNP

オートスイッチは別途手配願います。
詳細はP.26~29をご参照ください。

ストローク対応表

サイズ	ストローク																			
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
40	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

機種選定方法

EQFS□H Series

EQY□H Series

オートスイッチ

電気仕様

配線例

運転データ
設定方法

オプション

製品個別
注意事項