

バッテリーレス アブソ(ステップモータ DC24V)

e-Actuator かんたん制御

コントローラ一体型／ロッドタイプ

EQY□H Series EQY25・32



RoHS

機種選定方法

EQFS□H Series

EQY□H Series

オートスイッチ

電気仕様


配線例

運転データ
設定方法

オプション

製品個別
注意事項

型式表示方法

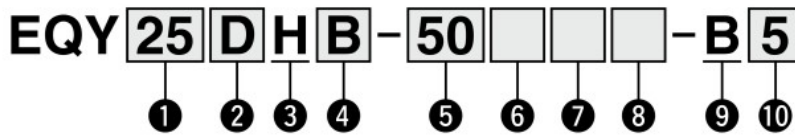

① サイズ

25
32

② モータ配置※1

無記号	上側折返し
R	右側折返し
L	左側折返し
D	ストレート

③ モータ種類

H	バッテリーレス アブソ (ステップモータ DC24V)
---	--------------------------------

④ リード[mm]

記号	EQY25	EQY32
H	20	24
A	12	16
B	6	8
C	3	4

⑤ ストローク[mm]

30	30
}	}
500	500

※詳細はストローク対応表をご参照ください。

⑥ モータオプション

無記号	ロックなし
B	ロック付

⑦ ロッド先端ねじ

無記号	ロッド先端めねじ
M	ロッド先端おねじ (ロッド先端ナット1ヶ付属)

⑨ コントローラ配置

B	コントローラ一体型
---	-----------

⑩ パラレル入力

5	NPN
6	PNP

⑧ 取付支持形式※2

記号	種類	モータ配置	
		折返し	ストレート
無記号	端面タップ※3 ボディ底面タップ	●	●
L	フート形	●	—
F	ロッド側フランジ形※3、※6	●	●
G	ヘッド側フランジ形※5	●※5	—
D	2山クレビス形※4	●	—

※1 モータ配置: 折返しにおいて下記サイズ、ストロークはモータ部がボディ端より突出いたします。ワーク等の干渉をご確認のうえ、ご選定ください。

- ・EQY25 ロックなし ストローク30
 ロック付 ストローク30、50
- ・EQY32 ロックなし ストローク30
 ロック付 ストローク30、50

※2 取付支持金具は同梱出荷(未組立)となります。

※3 水平片持ちで「端面タップ」および「ロッド側フランジ形」取付をする際には、以下のストローク制限内でご使用ください。

- ・EQY25: 200以下 ・EQY32: 100以下

※4 「2山クレビス形」取付をする際には、以下のストローク制限内でご使用ください。

- ・EQY25: 200以下 ・EQY32: 200以下

※5 EQY32のヘッド側フランジ形は対応できません。

※6 以下のサイズ、ストロークはロッド側フランジ形は対応できません。

- ・EQY25 ロックなし ストローク30
 ロック付 ストローク30、50
- ・EQY32 ロックなし ストローク30
 ロック付 ストローク30、50

ストローク対応表

サイズ	ストローク [mm]											製作可能範囲
	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	15~400
32	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20~500

オートスイッチは別途手配願います。詳細はP.46~49をご参照ください。