


アジャスタ右取付時

ストロークアジャスタの詳細寸法はアジャスタオプション
をご参照ください。

ラバーストップパ—P.20、21

ショックアブソーバー—P.22

メタルストップパ—P.23、24

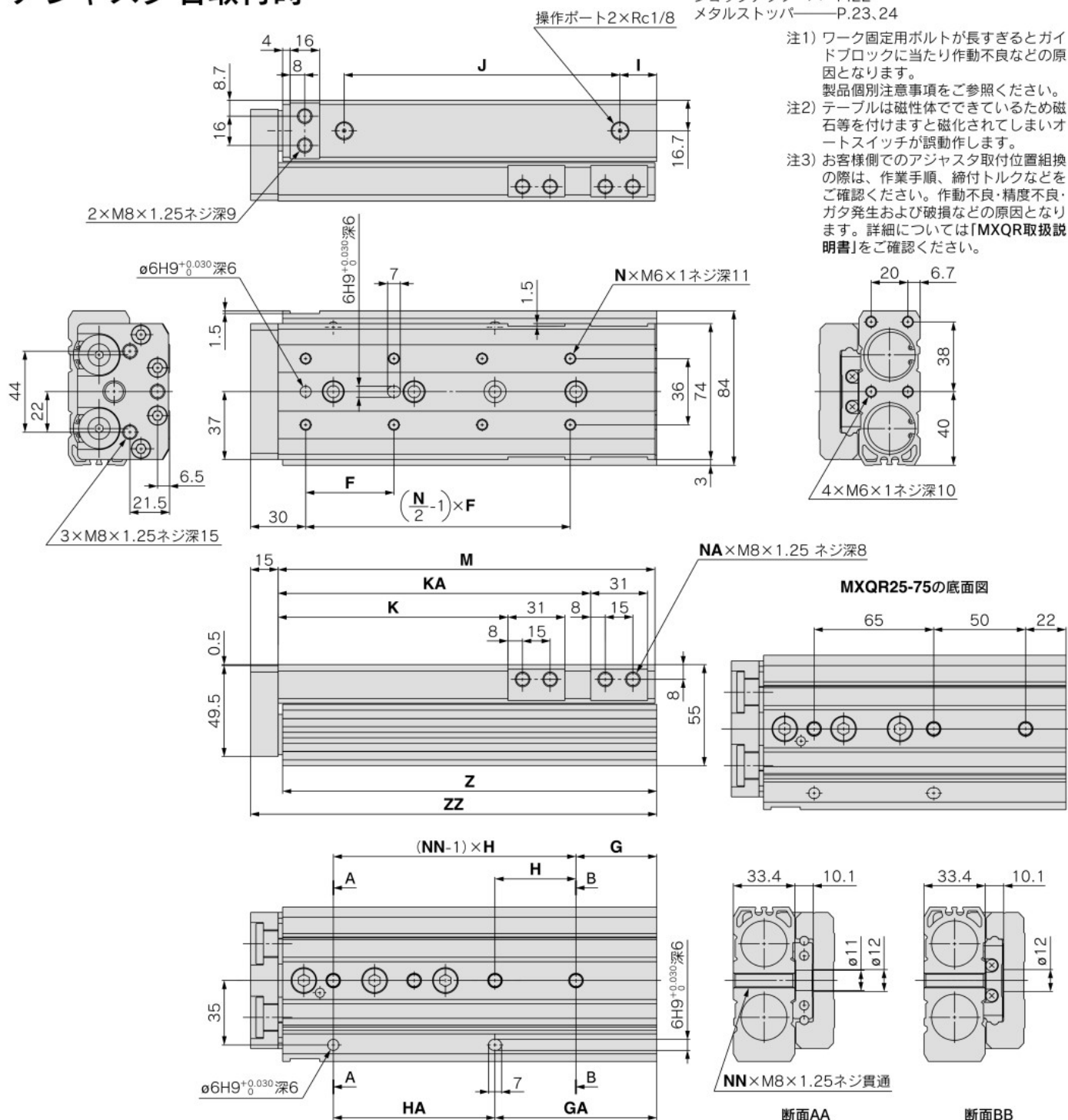

注1) ワーク固定用ボルトが長すぎるとガイドブロックに当たり作動不良などの原因となります。

製品個別注意事項をご参照ください。

注2) テーブルは磁性体でできているため磁石等を付けますと磁化されてしまいオートスイッチが誤動作します。

注3) お客様側でのアジャスタ取付位置組換えの際は、作業手順、締付トルクなどをご確認ください。作動不良・精度不良・ガタ発生および破損などの原因となります。詳細については「MXQR取扱説明書」をご確認ください。

型式	F	N	G	H	NN	GA	HA	I	J	K	KA	NA	M	Z	ZZ
MXQR25- 10	55	4	23	55	2	23	55	16	56	35	—	4	107	105.5	123
MXQR25- 20	46	4	23	55	2	23	55	16	56	45	—	4	107	105.5	123
MXQR25- 30	55	4	23	55	2	23	55	16	56	55	—	4	107	105.5	123
MXQR25- 40	65	4	23	65	2	23	65	16	66	65	—	4	117	115.5	133
MXQR25- 50	75	4	32	80	2	32	80	16	90	75	—	4	141	139.5	157
MXQR25- 75	60	6	—注1)	—注2)	3	72	65	31	100	100	—	4	166	164.5	182
MXQR25-100	48	8	44	44	4	88	88	20	150	125	170	8	205	203.5	221
MXQR25-125	60	8	31	66	4	97	132	18	205	150	223	8	258	256.5	274
MXQR25-150	65	8	56	66	4	122	132	18	230	175	248	8	283	281.5	299

注) MXQR25-75の底面図をご参照ください。