

MXQ□A Series

潤滑保持機能(ルブリテナー)付

- ・微小粉体(10~100 μ m)環境、一般環境下対応シリンダ
- ・潤滑保持機能(ルブリテナー)をピストンロッドに配置し、粉体、異物等の混入を防止し、耐久性を向上。

MXQ シリンダ内径 **A** M - ストローク アジャスタオプション 機能オプション - オートスイッチ - オーダーメイド仕様

ボディオプション
潤滑保持機能(ルブリテナー)付



詳細につきましては、ホームページWEBカタログをご参照ください。



仕様

シリンダ内径(mm)		6	8	12	16	20	25
作動方式		複動形					
最低使用圧力	内部ラパークッション	0.15MPa					
	ラバーストップ仕様						
	メタルストップ仕様						
	ショックアブソーバ仕様						
	ダンパ付メタルストップ仕様	—	0.3MPa	0.3MPa	0.2MPa	0.2MPa	0.2MPa


※上記以外の仕様につきましては、標準形と同一となります。

外形寸法図(下記以外の寸法は標準形と同一)

MXQ6AM

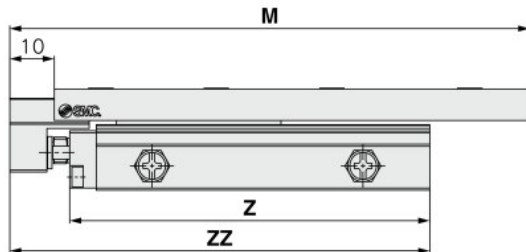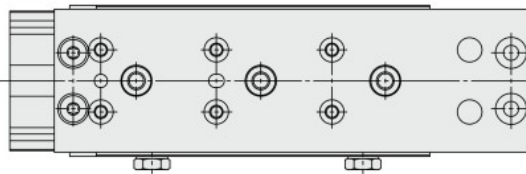



全長短縮タイプ

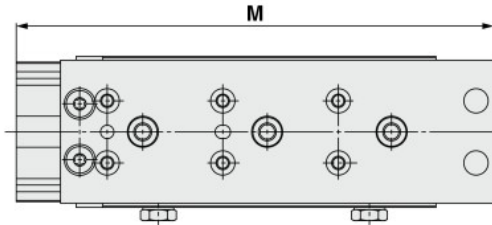


(mm)

型式	M		Z	ZZ
	標準形	全長短縮タイプ		
MXQ6AM-10Z	74	64.5	56	69.5
MXQ6AM-20Z	84	74.5	56	69.5
MXQ6AM-30Z	105	95.5	69	82.5
MXQ6AM-40Z	117	107.4	81	94.5
MXQ6AM-50Z	127	117.5	91	104.5

MXQ8AM

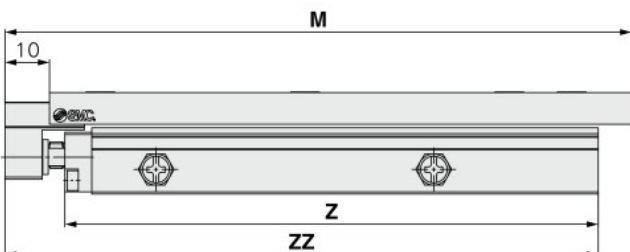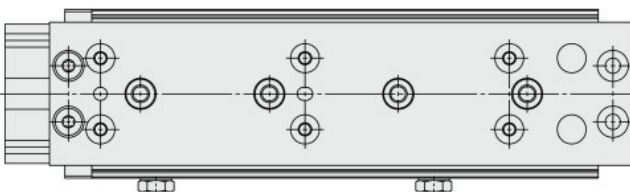

全長短縮タイプ

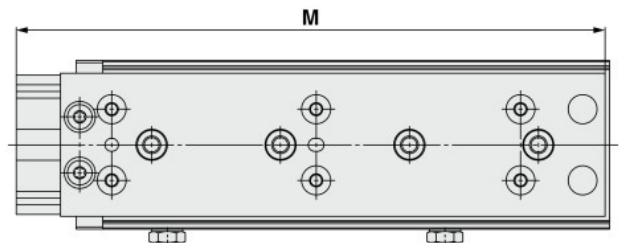

(mm)

型式	M		Z	ZZ
	標準形	全長短縮タイプ		
MXQ8AM-10Z	78	69.5	57	70.5
MXQ8AM-20Z	88	79.5	67	80.5
MXQ8AM-30Z	98	89.5	77	90.5
MXQ8AM-40Z	114	105.5	93	106.5
MXQ8AM-50Z	141	132.5	120	133.5
MXQ8AM-75Z	166	157.5	122	135.5

φ12~φ25の外形寸法は標準品と同一です。