


平行開閉形エアチャック／幅広タイプ

MHL2 Series

ø10, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40

RoHS

型式表示方法

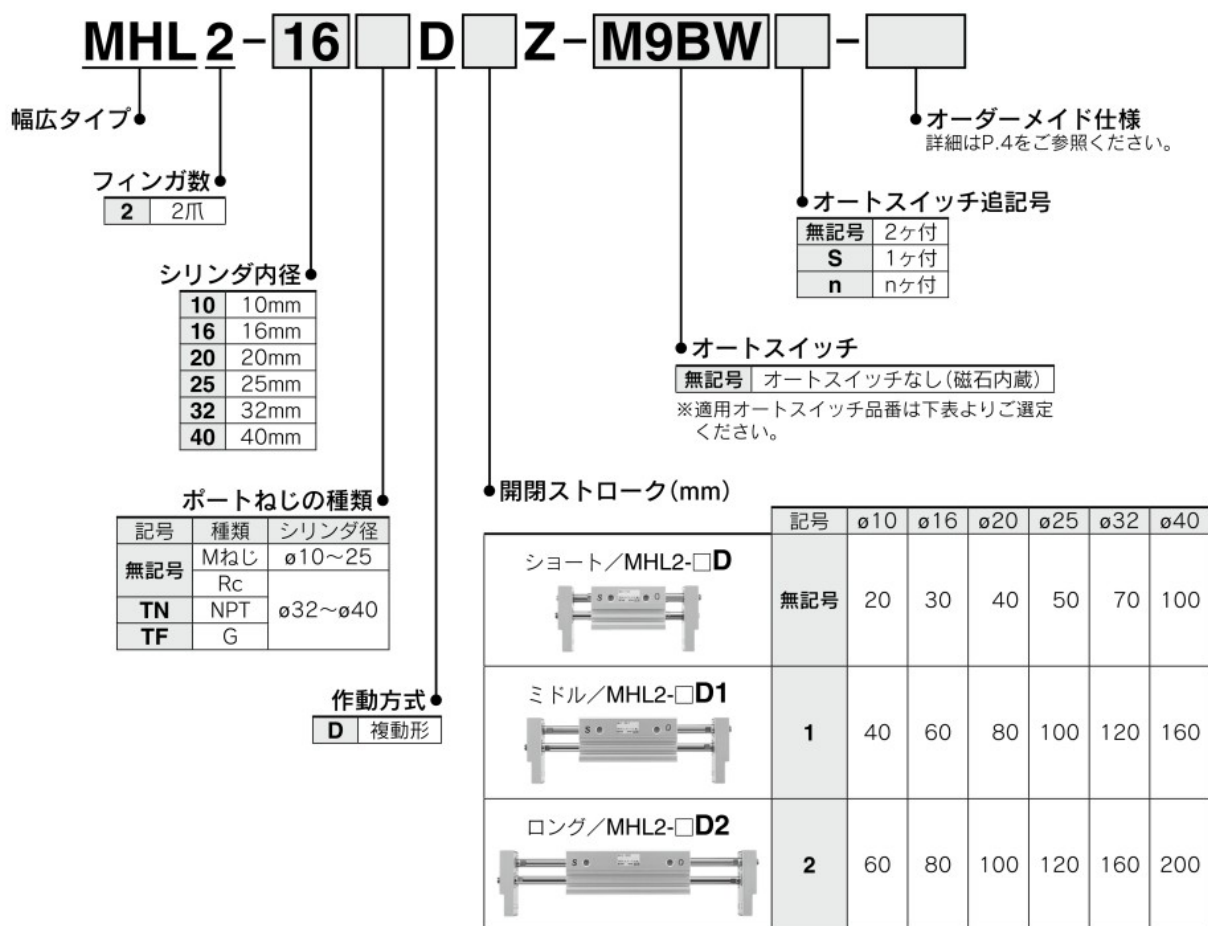

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、ホームページWEBカタログをご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※				プリワイヤ コネクタ	適用負荷				
					DC		AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)				5 (Z)		
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC			
				3線(PNP)			M9PV	M9P	●	●	●	○	○					
				2線			M9BV	M9B	●	●	●	○	○			—		
	3線(NPN)			M9NWV			M9NW	●	●	●	○	○	IC回路					
	3線(PNP)			M9PWV			M9PW	●	●	●	○	○						
	2線			M9BWV			M9BW	●	●	●	○	○				—		
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN)	※※M9NAV	※※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路						
				3線(PNP)	※※M9PAV	※※M9PA	○	○	●	○	○							
				2線	※※M9BAV	※※M9BA	○	○	●	○	○		—					

※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m……………M (例) M9NWM
3m……………L (例) M9NWL
5m……………Z (例) M9NWX

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。