


AC10B-A

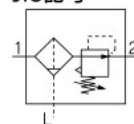

型式表示方法

サイズ20~60はP.23をご覧ください。

AC10B-M5 - - - A

1
 2
 3

・オプション・標準は、a~gの各項目毎に1つずつ選択してください。
 ・オプション記号・標準記号は、数字、アルファベットの若い順に並べて表示します。
 例) AC10B-M5CG-T-12NR-A

		記号	内容		
①	オプション	a	フロート式オートドレン		
			無記号	オートドレンなし	
		C ^{注1)}	N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし		
		b	圧力計		
無記号	圧力計なし				
G ^{注2)}	丸形圧力計(リミットインジケータなし)				
+					
②	アタッチメント(T形スパーサ) ^{注3)}	無記号	アタッチメントなし		
		T	取付位置: AF+T+AR		
+					
③	標準	c	設定圧力 ^{注4)}		
			無記号	0.05~0.7MPa設定	
		1	0.02~0.2MPa設定		
		+			
		d	ケース ^{注5)}		
			無記号	ポリカーボネートケース	
			2	金属ケース	
		6	ナイロンケース		
		+			
		e	排気機構		
			無記号	リリーフタイプ	
		N	ノンリリーフタイプ		
		+			
f	流れ方向				
	無記号	流れ方向:左→右			
R	流れ方向:右→左				
+					
g	圧力単位				
	無記号	製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:MPa			
Z ^{注6)}	製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記:psi、°F				

注1) 無加圧時、オートドレンの作動に満たない量のドレンがケース内に残るため、終業前にドレンのマニュアル排出を推奨します。

注2) 圧力計は1.0MPa仕様となります。

圧力計は同時梱包となり、組付けられていません。

注3) T形スパーサの取付けによりブラケットの位置が変わります。

注4) 設定圧仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様圧力範囲内でご使用ください。

注5) ケースの耐薬品性は、P.46の薬品データでご確認ください。

注6) 新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。