

エアコンビネーション


エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

ACG20-B~ACG40-B



ACG40-B

JIS記号

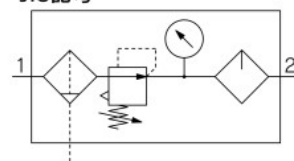

標準仕様

型式		ACG20-B	ACG30-B	ACG40-B
構成機器	エアフィルタ	AF20-A	AF30-A	AF40-A
	レギュレータ	ARG20-B	ARG30-B	ARG40-B
	ルブリケータ	AL20-A	AL30-A	AL40-A
接続口径		1/8 1/4	1/4 3/8	1/4 3/8 1/2
使用流体		空気		
保証耐圧力		1.5MPa		
最高使用圧力		1.0MPa		
設定圧力範囲 [ARG]		0.05~0.85MPa		
周囲温度および使用流体温度		-5~60℃ (凍結なきこと)		
ろ過度 [AF]		5μm		
推奨使用油 [AL]		タービン油1種 (ISO VG32)		
構造 [ARG]		リリーフタイプ		
ケース材質 [AF/AL]		ポリカーボネート		
ケースガード [AF/AL]		標準装備 (ポリカーボネート)		
質量 (kg)		0.44	0.89	1.52

アタッチメント/オプション品番

名称			アタッチメント/オプション品番		
区分	標準	型式	ACG20-B用	ACG30-B用	ACG40-B用
圧力計注1)	標準	0~1.0MPa	GB2-10AS	GB3-10AS	GB4-10AS
	標準	0~0.3MPa	GB2-3AS	GB3-3AS	GB4-3AS
オプション	フロート式注2)	N.C.	AD27-A	AD37-A	AD47-A
	オートドレン	N.O.	—	AD38-A	AD48-A
アタッチメント	スぺーサ		Y200-A	Y300-A	Y400-A
	ブラケット付スぺーサ		Y200T-A	Y300T-A	Y400T-A
	チェック弁注3)注4)		AKM2000-□01-A (□02-A)	AKM3000-(□01-A) □02-A	AKM4000-(□02-A) □03-A
	圧力スイッチ注4)注5)		IS10M-20-A	IS10M-30-A	IS10M-40-A
	残圧抜き3ポート弁注4)		VHS20-□01A □02A	VHS30-□02A □03A	□02A VHS40-□03A □04A

注1) 単位表記がpsi仕様の圧力計供給につきましては、別途お問合せください。

注2) 最低使用圧力は、N.O.タイプが0.1MPa、N.C.タイプのAD27-Aが0.1MPa、AD37-A、AD47-Aが0.15MPaです。単位表記がpsi、F仕様につきましては、別途お問合せください。

注3) エアコンビネーションでは、()が付いていない口径が標準仕様となります。

注4) モジュラ結合の場合には、別途スぺーサが必要です。

注5) ARG-Bのハンドル上向き時(標準仕様-Y)の入口側、出口側に圧力スイッチの取付けはできません。