


外形寸法図

ユニバーサルエルボユニオン：KQ2V(ガスケットシール)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ M	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有効断面積mm ²		最小 孔径	質量 g
											ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	M5×0.8	KQ2V04-M5□	8	8.2	9.8	17.5	10.9	18.4	14.9	13.3	2.9	2.9	2.5	5.4
ø6	M5×0.8	KQ2V06-M5□	8	10.4	9.8	18.3	10.9	18.4	15.4	13.3	3.8	3.8	2.5	5.7

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

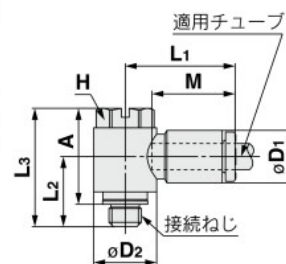


ユニバーサルエルボユニオン：KQ2V(シール剤)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A*	M	有効断面積mm ²		最小 孔径	質量 g
											ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	1/8	KQ2V04-01□S	8	8.2	13.4	19.3	13.7	25.6	22.5	13.3	2.9	2.9	3	13.2
	1/8	KQ2V06-01□S	8	10.4	13.4	20.5	13.7	25.6	22.5	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
ø6	1/4	KQ2V06-02□S	10	10.4	15.3	19.9	17.9	30.5	25.8	13.3	7.5	5.9	4.5	24.9
	1/8	KQ2V08-01□S	12	13.2	17.6	23.5	15.1	27.6	24.5	14.2	16	11.2	6	22.6
	1/4	KQ2V08-02□S	12	13.2	17.6	23.5	18.5	31	26.3	14.2	16	11.2	6	29.1
ø8	3/8	KQ2V08-03□S	14	13.2	20.6	23.1	19.5	35.3	30.2	14.2	16	11.2	6	44.4
	1/4	KQ2V10-02□S	14	15.9	20.6	25.9	19.9	34.9	30.2	15.6	27	20.3	7.5	38.1
ø10	3/8	KQ2V10-03□S	14	15.9	20.6	25.9	20.3	35.3	30.2	15.6	27	20.3	7.5	45.7
	3/8	KQ2V12-03□S	17	18.5	25.2	28.5	21.4	37.6	32.5	17	39	30.8	9	59.6
ø12	1/2	KQ2V12-04□S	17	18.5	25.2	28.5	24.6	40.8	34.4	17	39	30.8	9	78.2
	3/8	KQ2V16-03□S	21	23.8	32.3	34.2	25.1	45.4	40.3	20.6	55	46	11	99.5
ø16	1/2	KQ2V16-04□S	21	23.8	32.3	34.2	28.3	48.6	42.2	20.6	78	46	13	107.9

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

*Rねじのねじ込み後の参考寸法

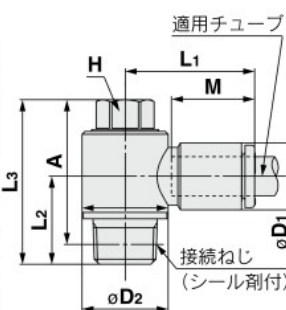


六角穴付ユニバーサルエルボ：KQ2VS(ガスケットシール)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ M	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	有効断面積mm ²		最小 孔径	質量 g
											ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	M5×0.8	KQ2VS04-M5□	4	8.2	9.8	17.5	10.4	18.2	15.2	13.3	2.9	2.9	2.5	5.3
ø6	M5×0.8	KQ2VS06-M5□	4	10.4	9.8	18.3	10.4	18.2	15.2	13.3	3.8	3.8	2.5	5.6

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

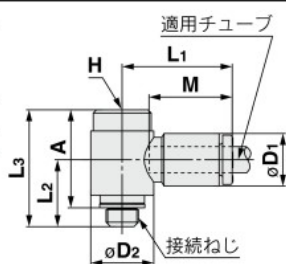


六角穴付ユニバーサルエルボ：KQ2VS(シール剤)



適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A*	M	有効断面積mm ²		最小 孔径	質量 g
											ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	1/8	KQ2VS04-01□S	6	8.2	13.4	19.3	13.7	25.8	22.7	13.3	2.9	2.9	3	13.2
	1/8	KQ2VS06-01□S	6	10.4	13.4	20.5	13.7	25.8	22.7	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
ø6	1/4	KQ2VS06-02□S	6	10.4	15.3	19.9	17.9	26.5	21.8	13.3	7.5	5.9	4.5	20.8
	1/8	KQ2VS08-01□S	8	13.2	17.6	23.5	15.1	26	22.9	14.2	16	11.2	6	19.2
	1/4	KQ2VS08-02□S	8	13.2	17.6	23.5	18.5	29.5	24.8	14.2	16	11.2	6	25.7
ø8	3/8	KQ2VS08-03□S	8	13.2	20.6	23.1	19.5	31.4	26.3	14.2	16	11.2	6	37
	1/4	KQ2VS10-02□S	8	15.9	20.6	25.9	19.7	30.8	26.1	15.6	27	20.3	7.5	30.4
ø10	3/8	KQ2VS10-03□S	8	15.9	20.6	25.9	20.3	31.4	26.3	15.6	27	20.3	7.5	38.3
	3/8	KQ2VS12-03□S	10	18.5	25.2	28.5	21.4	35.1	30	17	39	30.8	9	51.4
ø12	1/2	KQ2VS12-04□S	10	18.5	25.2	28.5	24.6	38.3	31.9	17	39	30.8	9	70

□記号/A:黄銅、N:黄銅+無電解ニッケルめっき

*Rねじのねじ込み後の参考寸法

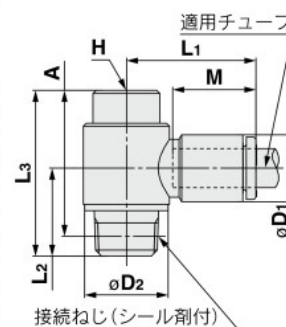

真円形

ミリサイズ M, R, Rc

インチサイズ UNF, NPT

ユニバーサルエルボ

ミリサイズ M, R, Rc

インチサイズ M, R, Rc

ミリサイズ G

ミリサイズ R, Rc

六角穴付ユニバーサルエルボ

ミリサイズ NPT

インチサイズ NPT

インチサイズ R

ユニバーサルエルボ

ミリサイズ Uni

インチサイズ Uni

ガスケットシール