

KQ2 Series


適用チューブ：ミリサイズ 接続ねじ：M, R, Rc

外形寸法図

クロス：KQ2TW




適用 チューブ 外径 mm	型式	øD	L	Q	M	取付穴			有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
						øO	øN	厚さ	ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	KQ2TW04-00A	8.2	15.3	5.7	13.3	6	3.2	8.2	6.4	4.4	3	3.5
ø6	KQ2TW06-00A	10.4	16.3	6.8	13.3	6	3.2	10.4	13.4	10.6	4.5	4.9
ø8	KQ2TW08-00A	13.2	18.2	8.4	14.2	8	4.2	13.2	25.6	17.7	6	8.5
ø10	KQ2TW10-00A	15.9	20.6	9.6	15.6	8	4.2	15.9	40	28.4	7.5	12.7
ø12	KQ2TW12-00A	18.5	23	10.7	17	8	4.2	18.5	57.4	45.4	9	18.4

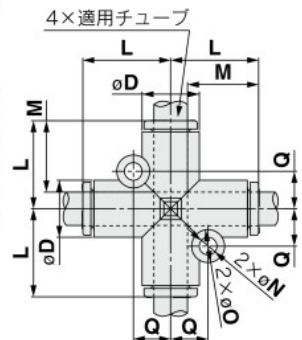

異径クロス：KQ2TX



適用チューブ 外径 mm		型式	øD1	øD2	L1	L2	Q	M1	M2	取付穴			有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
(a)	(b)									øO	øN	厚さ	ナイ ロン	ウレ タン		
ø6	ø8	KQ2TX06-08A	10.4	13.2	17.2	17.3	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.2	13.4	10.6	4.5	7.1
ø8	ø10	KQ2TX08-10A	13.2	15.9	19.6	19.2	9.6	14.2	15.6	8	4.2	15.9	25.6	17.7	6	10.9
ø10	ø12	KQ2TX10-12A	15.9	18.5	22	21.6	10.7	15.6	17	8	4.2	18.5	40	28.4	7.5	15.9

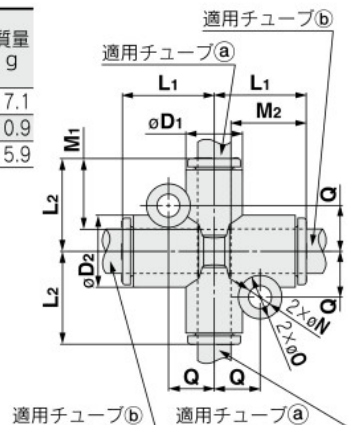

異径クロス：KQ2TY



適用チューブ 外径 mm		型式	øD1	øD2	L1	L2	Q	M1	M2	取付穴			有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
(a)	(b)									øO	øN	厚さ	ナイ ロン	ウレ タン		
ø6	ø8	KQ2TY06-08A	10.4	13.2	17.3	17.2	8.4	13.3	14.2	8	4.2	13.2	13.4	10.6	4.5	6.5
ø8	ø10	KQ2TY08-10A	13.2	15.9	19.2	19.6	9.6	14.2	15.6	8	4.2	15.9	25.6	17.7	6	10.2
ø10	ø12	KQ2TY10-12A	15.9	18.5	21.6	22	10.7	15.6	17	8	4.2	18.5	40	28.4	7.5	14.9

