

インチサイズ ワンタッチ管継手 **KQ2 Series**

適用チューブ：インチサイズ 接続ねじ：UNF, NPT


外形寸法図

ダブルユニバーサルエルボ：KQ2VD(ガスケットシール)



適用 チューブ 外径 インチ	接続ねじ UNF	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A	M	P	有効断面積mm ² ナイ ロン	ウレ タン	最小 穴径	質量 g
ø1/8	10-32UNF	KQ2VD01-32□	14.29	7.1	13.4	19.3	15.2	37.9	34.9	13.3	13.4	2.2	1.9	2.3	24.4
ø5/32	10-32UNF	KQ2VD03-32□	14.29	8.2	13.4	19.3	15.2	37.9	34.9	13.3	13.4	2.5	2.5	2.3	24.6
ø1/4	10-32UNF	KQ2VD07-32□	14.29	11.1	13.4	20.6	15.6	38.7	35.7	13.3	13.8	2.5	2.5	2.3	26.9

□記号/A: 黄銅、N: 黄銅+無電解ニッケルめっき

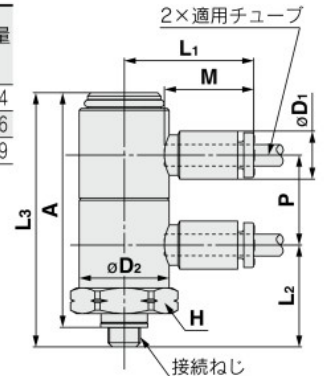


ダブルユニバーサルエルボ：KQ2VD(シール剤)



適用 チューブ 外径 インチ	接続ねじ NPT	型式	H (六角 対辺)	øD1	øD2	L1	L2	L3	A※	M	P	有効断面積mm ² ナイ ロン	ウレ タン	最小 穴径	質量 g
ø1/8	1/8	KQ2VD01-34□S	14.29	7.1	13.4	19.3	16.3	39	35.8	13.3	13.4	2.2	1.9	2.5	20
ø5/32	1/8	KQ2VD03-34□S	14.29	8.2	13.4	19.3	16.3	39	35.8	13.3	13.4	2.9	2.9	3	20.2
ø3/16	1/8	KQ2VD05-34□S	14.29	9.1	13.4	19.6	16.3	39	35.8	13.3	13.4	4.5	3.7	3.5	20.5
ø1/4	1/8	KQ2VD07-34□S	14.29	11.1	13.4	20.6	17.7	40.8	37.6	13.3	13.8	7.7	6.6	4.6	23.3
	1/4	KQ2VD07-35□S	14.29	11.1	13.4	20.6	21.1	44.2	39.8	13.3	13.8	7.7	6.6	4.6	30.1
	3/8	KQ2VD07-36□S	17.46	11.1	13.4	20.6	22.5	45.6	40.9	13.3	13.8	7.7	6.6	4.6	42.5
ø5/16	1/4	KQ2VD09-35□S	19	13.2	17.6	23.7	22.4	49.2	44.8	14.2	15.9	16	11.2	6	45
	3/8	KQ2VD09-36□S	19	13.2	17.6	23.7	23	49.8	45.1	14.2	15.9	16	11.2	6	53.2
	1/2	KQ2VD09-37□S	22.23	13.2	17.6	23.7	27.2	54	47.6	14.2	15.9	16	11.2	6	79.7
ø3/8	1/4	KQ2VD11-35□S	22.23	15.4	20.6	25.3	24.4	56.3	51.9	15.6	19.2	23.4	19.3	7	65.5
	3/8	KQ2VD11-36□S	22.23	15.4	20.6	25.3	24.8	56.7	52	15.6	19.2	23.4	19.3	7	67.6
	1/2	KQ2VD11-37□S	22.23	15.4	20.6	25.3	28.7	60.6	54.2	15.6	19.2	23.4	19.3	7	87.7
ø1/2	3/8	KQ2VD13-36□S	25.4	19.3	27	30.5	29.6	64.4	59.7	17	22.3	43.8	34.3	9.6	128.6
	1/2	KQ2VD13-37□S	25.4	19.3	27	30.5	32.8	67.6	61.2	17	22.3	43.8	34.3	9.6	146.3

□記号/A: 黄銅、N: 黄銅+無電解ニッケルめっき

※NPTねじのねじ込み後の参考寸法

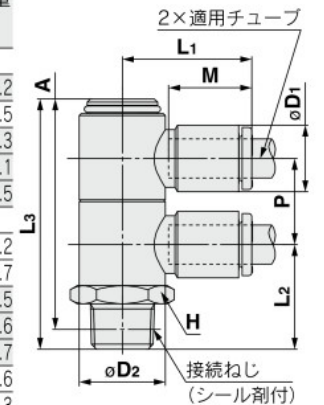

真円形

ミリサイズ M, R, Rc

ミリサイズ UNF, NPT

インチサイズ M, R, Rc

インチサイズ UNF, NPT

ミリサイズ G

ミリサイズ R, Rc

ミリサイズ NPT

インチサイズ R

ミリサイズ Uni

インチサイズ Uni