



# KQ2C Series


## New KQ2以外の製品に適用するカラーキャップのご注意

ワンタッチ管継手New KQ2以外の製品に適用するカラーキャップは型式が異なります。ご注意ください。  
 カラーキャップの適用表を下表に示します。  
 下表にない製品に適用するカラーキャップの型式およびご不明な点は当社にご確認ください。

### 適用表

#### ミリサイズの場合

製品名	適用シリーズ	適用チューブ 外径 mm	型式	φD1	φD2	L	質量 g
角形マルチコネクタ	KDM	φ3.2	KQ2C-01□	9.1	4.35	2.9	0.1
		φ4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9	0.1
		φ6	KQ2C-06□	12.1	7.2	2.9	0.1
		φ8	KQ2C-08□	14.1	9.2	2.9	0.1
ワンタッチ管継手付マルチコネクタ	DMK	φ3.2	KQ2C-01A-□	7.35	4.2	2.5	0.1
		φ4	KQ2C-04A-□	8.5	5	2.2	0.1
Sカブラー ワンタッチ管継手付ストレートタイプ KK2□-□H ワンタッチ管継手付隔壁タイプ KK2□-□E	KK2□-□H KK2□-□E	φ3.2	KQ2C-01A-□	7.35	4.2	2.5	0.1
		φ4	KQ2C-04A-□	8.5	5	2.2	0.1
		φ6	KQ2C-06A-□	10.5	7	2.2	0.1
Sカブラー ワンタッチ管継手付エルボタイプ	KK2□-23L KK2□-04L KK2□-06L	φ3.2	KQ2C-01B-□	8.8	4.2	2.5	0.1
		φ4	KQ2C-04B-□	9.7	5	2.2	0.1
		φ6	KQ2C-06B-□	12	7	2.2	0.1
Sカブラー	KK3	φ4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9	0.1
		φ6	KQ2C-06□	12.1	7.2	2.9	0.1
	KK3, KK4	φ8	KQ2C-08□	14.1	9.2	2.9	0.1
		φ10	KQ2C-10□	17.1	11.2	2.9	0.2
ワンタッチ管継手/マニホールド	KK4, KK6	φ12	KQ2C-12□	19.1	13.2	2.9	0.2
		KM	φ4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9
φ6	KQ2C-06□		12.1	7.2	2.9	0.1	
φ8	KQ2C-08□		14.1	9.2	2.9	0.1	
φ10	KQ2C-10□		17.1	11.2	2.9	0.2	
チューブカブラ ロータリワンタッチ管継手	KC KS/KX	φ4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9	0.1
		φ6	KQ2C-06□	12.1	7.2	2.9	0.1
		φ8	KQ2C-08□	14.1	9.2	2.9	0.1
		φ10	KQ2C-10□	17.1	11.2	2.9	0.2
		φ12	KQ2C-12□	19.1	13.2	2.9	0.2
配管モジュール	KB	φ4	KQ2C-04□	10.1	5.2	2.9	0.1
		φ6	KQ2C-06□	12.1	7.2	2.9	0.1
		φ8	KQ2C-08□	14.1	9.2	2.9	0.1
		φ10	KQ2C-10□	17.1	11.2	2.9	0.2
		φ12	KQ2C-12□	19.1	13.2	2.9	0.2
		φ16	KQ2C-16□	26.3	17.2	3.9	0.3

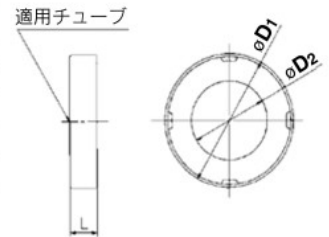

□記号/B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)

#### インチサイズの場合

製品名	適用シリーズ	適用チューブ 外径 インチ	型式	φD1	φD2	L	質量 g
角形マルチコネクタ	KDM	1/8"	KQ2C-01□	9.1	4.35	2.9	0.1
		1/4"	KQ2C-07□	12.6	7.5	2.9	0.1
ワンタッチ管継手/マニホールド	KM	1/4"	KQ2C-07□	12.6	7.5	2.9	0.1
		3/8"	KQ2C-11□	16.6	10.65	2.9	0.2
		1/2"	KQ2C-13□	20.6	1.85	2.9	0.2
ロータリワンタッチ管継手	KS	1/4"	KQ2C-07□	12.6	7.5	2.9	0.1
		3/8"	KQ2C-11□	16.6	10.65	2.9	0.2

□記号/B(黒色)、R(赤色)、YR(橙色)、BR(茶色)、Y(黄色)、G(緑色)、CB(空色)、GR(灰色)、W(白色)、BU(青色)