


外形寸法図


ユニバーサルエルボユニオン：KQ2V-G(ガスケットシール)

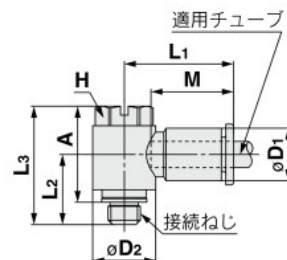

適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ M	型式	H (六角 対辺)	øD1	リリース プッシュ寸法		øD2	L1	L2	L3	A	M	有効断面積 mm ²		最小 穴径	質量 g
					øX X	Y							ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	M5×0.8	KQ2V04-M5G1	8	8.2	7.7	10	9.8	17.5	10.9	18.4	14.9	13.3	2.9	2.9	2.5	5.4
ø6	M5×0.8	KQ2V06-M5G1	8	10.4	9.7	12	9.8	18.3	10.9	18.4	14.9	13.3	3.8	3.8	2.5	5.7



 リリースプッシュ寸法




ユニバーサルエルボユニオン：KQ2V-G(シール剤)




適用 チューブ 外径 mm	接続ねじ R	型式	H (六角 対辺)	øD1	リリース プッシュ寸法		øD2	L1	L2	L3	A*	M	有効断面積 mm ²		最小 穴径	質量 g
					øX (X)	Y							ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	1/8	KQ2V04-01GS1	8	8.2	7.7	10	13.4	19.3	13.7	25.6	22.5	13.3	2.9	2.9	3	13.2
ø6	1/8	KQ2V06-01GS1	8	10.4	9.7	12	13.4	20.5	13.7	25.6	22.5	13.3	7.5	5.9	4.5	13.5
	1/4	KQ2V06-02GS1	10	10.4	9.7	12	15.3	19.9	17.9	30.5	25.8	13.3	7.5	5.9	4.5	24.9
ø8	1/8	KQ2V08-01GS	12	13.2	13	—	17.6	23.5	15.1	27.6	24.5	14.2	16	11.2	6	22.6
	1/4	KQ2V08-02GS	12	13.2	13	—	17.6	23.5	18.5	31	26.3	14.2	16	11.2	6	29.1
	3/8	KQ2V08-03GS	14	13.2	13	—	20.6	23.1	19.5	35.3	30.2	14.2	16	11.2	6	44.4
ø10	1/4	KQ2V10-02GS	14	15.9	15.6	—	20.6	25.9	19.9	34.9	30.2	15.6	27	20.3	7.5	38.1
	3/8	KQ2V10-03GS	14	15.9	15.6	—	20.6	25.9	20.3	35.3	30.2	15.6	27	20.3	7.5	45.7
ø12	3/8	KQ2V12-03GS	17	18.5	18.2	—	25.2	28.5	21.4	37.6	32.5	17	39	30.8	9	59.6
	1/2	KQ2V12-04GS	17	18.5	18.2	—	25.2	28.5	24.6	40.8	34.4	17	39	30.8	9	78.2

※Rねじのねじ込み後の参考寸法

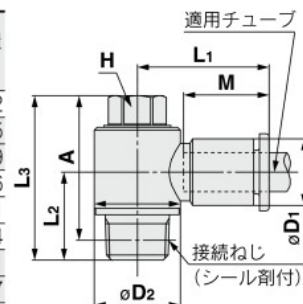

リリースプッシュ寸法

 


対象：ø4, ø6


エルボ：KQ2L



適用チューブ 外径 mm	型式	øD	リリース プッシュ寸法		L	Q	M	øO	øN	有効断面積mm ²		最小 穴径	質量 g
			øX (X)	Y						ナイ ロン	ウレ タン		
ø4	KQ2L04-00A1	8.2	7.7	10	15.3	5.7	13.3	6	3.2	4.2	4.2	3	1.9
ø6	KQ2L06-00A1	10.4	9.7	12	16.3	6.8	13.3	6	3.2	11.4	9	4.5	2.7
ø8	KQ2L08-00A	13.2	13	—	18.2	8.4	14.2	8	4.2	21.6	14.9	6	4.7
ø10	KQ2L10-00A	15.9	15.6	—	20.6	9.6	15.6	8	4.2	35.2	25	7.5	7.1
ø12	KQ2L12-00A	18.5	18.2	—	23	10.7	17	8	4.2	50.2	39.7	9	10.3
ø16	KQ2L16-00A	23.8	23.6	—	28.6	13.4	20.6	8	4.2	100	58.9	13	19.7

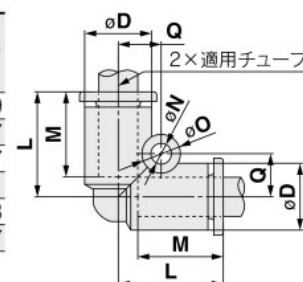

リリースプッシュ寸法

 

対象：ø4, ø6