

パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series

CE UK
CA
電圧・リード線取出方法に
よって異なります。詳細は
下表⑧参照

UL US
LISTED


UL US

RoHS

型式表示方法

JSXD **3** **1** - **C** **N** **02** **R** - **5** **G** - **D** - **B**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

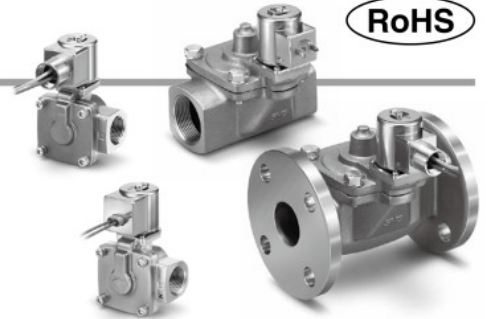

① サイズ

記号	サイズ
3	30
4	40
5	50
6	60
7	70
8	80
9	90

② 弁形式

記号	弁形式
1	N.C.

③ ボディ材質

記号	ボディ材質	サイズ		
		30	40, 50, 60	70, 80, 90
C	黄銅	●	●	—
S	SUS	●	●	—
B	青銅	—	—	●
A	AL	●	—	—

④ シール材質

記号	シール材質
N	NBR
F	FKM
E※	EPDM

※ALボディとの組合せはできません。

⑤ 管接続口径

記号	接続方法	管接続口径	サイズ						
			30	40	50	60	70	80	90
02	ねじ	1/4	●	—	—	—	—	—	—
03		3/8	●	●	—	—	—	—	—
04		1/2	●	●	—	—	—	—	—
06		3/4	—	—	●	—	—	—	—
10		1	—	—	—	●	—	—	—
12		1・1/4	—	—	—	—	●	—	—
14		1・1/2	—	—	—	—	—	●	—
20	フランジ	2	—	—	—	—	—	—	●
32		32A	—	—	—	—	●	—	—
40		40A	—	—	—	—	—	●	—
50		50A	—	—	—	—	—	—	●

⑥ ねじ種類

記号	ねじ種類	接続方法
R	Rc	ねじ
N	NPT	
F	G	
無記号	—	フランジ

⑦ 定格電圧

AC仕様				DC仕様	
記号	定格電圧	記号	定格電圧	記号	定格電圧
1	AC100V	7	AC240V	5	DC24V
2	AC200V	8	AC48V	6	DC12V
3	AC120 (110)V	B	AC24V		
4	AC220V	J	AC230V		

⑨ 禁油オプション

記号	オプション
無記号	なし
D	禁油

⑩ ブラケット

記号	ブラケット付	サイズ			
		30	40, 50, 60	70, 80, 90	
無記号	なし	●	●	●	
B	ブラケット付	●	●	—※	

※サイズ：70～90はブラケット付の設定はありません。

⑧ リード線取出方法

記号	リード線取出方法	CE/UKCA 対応	UL規格
G	グロメット※1	DC12V DC24V	
GS	基板付グロメット (サージ電圧 保護回路付)	AC100V DC24V DC12V AC48V AC24V	
CS	コンジット (サージ電圧 保護回路付)	すべての電圧	
DS	DIN形ターミナル (サージ電圧 保護回路付)	すべての電圧	P.47～50 参照
DZ	DIN形ターミナル・ ランプ付 (サージ電圧 保護回路付)	すべての電圧	
DN	DIN形ターミナル・ コネクタなし (サージ電圧 保護回路付)	すべての電圧	
WN	M12コネクタ・ ケーブルなし (サージ電圧 保護回路付)※2	すべての電圧	

※1 DC電圧のみ

※2 M12コネクタ用ケーブルは付属されません。
P.51オプションをご参照のうえ、別途手配してください。