



# コンパクトタイプ

## ベロウ形


# ZP3 Series

パッド径:  $\phi 4$ ,  $\phi 6$ ,  $\phi 8$



機種選定  
方法

### 型式表示方法

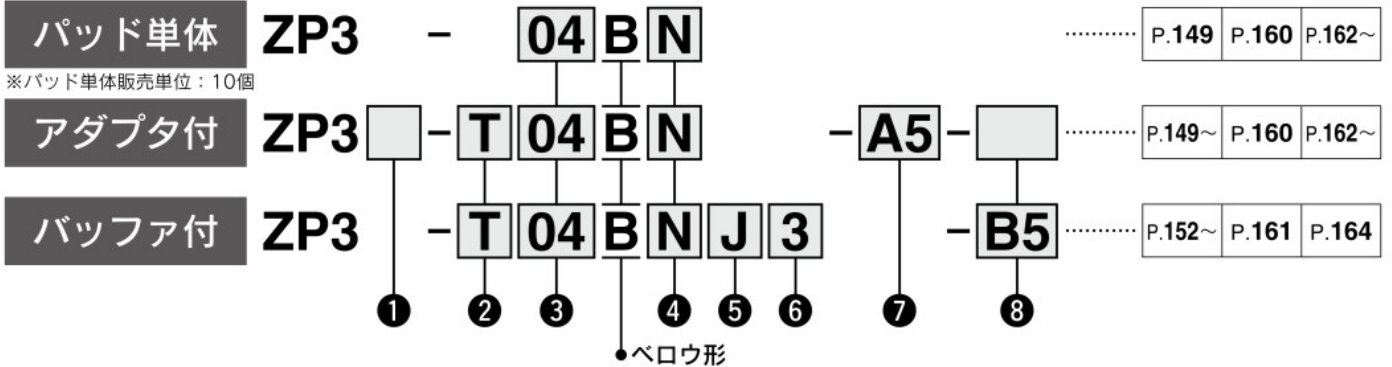

#### ① アダプタ材質

無記号	黄銅
S*	ステンレス(SUS304)

※アダプタ付のみ対応

#### ② 真空取出方向

無記号	パッド単体
T	縦
Y	横

#### ③ パッド径

04	$\phi 4$
06	$\phi 6$
08	$\phi 8$

#### ④ 材質

N	NBR
S	シリコンゴム※1※2
U	ウレタンゴム
F	FKM
GN	導電性NBR
GS	導電性シリコンゴム

#### ⑤ バッファ仕様

J	回り止めなし
JB	回り止めなし、プッシュ入り
K	回り止め付

#### ⑥ バッファストローク

ストローク (mm)	バッファ仕様		
	J	JB	K
3	●	—	●
6	●	—	●
10	●	—	●
15	—	●	●
20	—	●	●

※1 FDA(米国食品医薬品局)規格番号：21CFR § 177.2600「繰り返し使用を目的としたゴム製品」に適合

※2 食品衛生法第18条 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第3器具及び容器包装のD3「ゴム製の器具(ほ乳器具を除く)又は容器包装(平成24年厚生労働省告示第595号による一部改正)」規格に適合

### アダプタ付

#### ⑦ 接続ねじ/⑧ 真空取出口

○：ZP3□-T/縦方向 ●：ZP3□-Y/横方向

ねじ形状	⑦ 接続ねじ		⑧ 真空取出口		パッド径 全サイズ	
	記号	サイズ	記号	サイズ		
おねじ	A5	M5×0.8	無記号	接続ねじ兼用	○	
		A10	M10×1	めねじ	B5	M5×0.8
	ワンタッチ管継手			02※3	$\phi 2$	○
	パーブ継手※3			04	$\phi 4$	○
		U2	$\phi 2$ ポリウレタンチューブ用	○		
めねじ	B5	M5×0.8	無記号	接続ねじ兼用	○	
			めねじ	B5	M5×0.8	●
			ワンタッチ管継手※3	02	$\phi 2$	●
			パーブ継手※3	04	$\phi 4$	●
				U2	$\phi 2$ ポリウレタンチューブ用※1	●
U4	$\phi 4$ 軟質チューブ用※2	●				

※1 ポリウレタンチューブを配管

※2 ソフトナイロン・ポリウレタンチューブを配管

※3 ステンレス材質非対応

### バッファ付

#### ⑧ 真空取出口

○：ZP3-T/縦方向 ●：ZP3-Y/横方向

形状	記号	サイズ	パッド径	
			全サイズ	全サイズ
めねじ	B5	M5×0.8	○	●
ワンタッチ管継手	02	$\phi 2$	○	●
	04	$\phi 4$	○	●
パーブ継手	U2	$\phi 2$ ポリウレタンチューブ用※1	○	●
	U4	$\phi 4$ 軟質チューブ用※2	○	●

※接続ねじの選択はありません。

※パッド、取付ナット、継手は同梱出荷(未組立)となります。

コンパクト  
ZP3

平形

平形溝付

ベロウ形

リベロウ形

構造図

取付金具  
Ass'y

共通事項