

型式表示方法



標準タイプ VHK **2** **A** — **02S** — **02S** [] [] — []

難燃タイプ VHK **2** **A** **R** — **04F** — **04F** [] [] []

バルブ型式
2 2ポート弁
3 3ポート弁

難燃タイプ

1(P)-接続口径

04F	φ4
06F	φ6
08F	φ8
10F	φ10
12F	φ12
M5	M5×0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

2(A)-接続口径

04F	φ4
06F	φ6
08F	φ8
10F	φ10
12F	φ12
M5	M5×0.8
01S	R1/8
02S	R1/4
03S	R3/8
04S	R1/2

難燃カバー
 無記号 なし
C カバー付 (ワンタッチ管継手付のみ)

ブラケット
 無記号 なし
L L形ブラケット
 ※ ブラケット、ビスは同時梱包になります。


ツマミの色

無記号 (標準)	2ポート弁	グレー
	3ポート弁	ブルー
R (オプション)	2ポート弁	レッド
	3ポート弁	

・オーダーメイド仕様

VHK-A
 VH
 VHS-D
 VHS
 VHS 4.5

標準タイプ

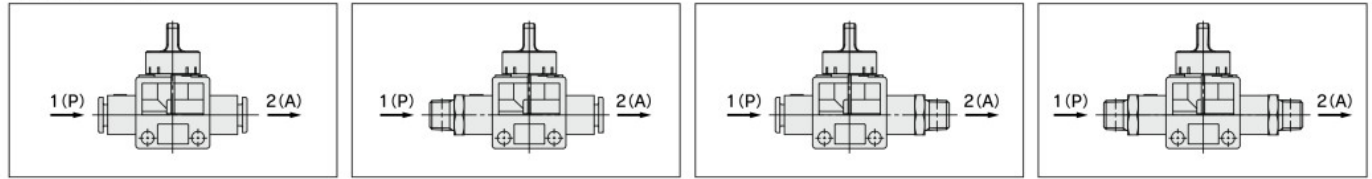

1(P)-ワンタッチ・2(A)-ワンタッチ 1(P)-おねじ・2(A)-ワンタッチ 1(P)-ワンタッチ・2(A)-おねじ 1(P)-おねじ・2(A)-おねじ


2(A)		適用チューブ外径(mm)				
		φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
適用チューブ外径 mm	1(P)	●				
	φ4	●				
	φ6	●	●			
	φ8		●	●		
	φ10			●	●	
φ12				●	●	

2(A)		適用チューブ外径(mm)				
		φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
管接続口径 R	1(P)	●	●			
	M5	●	●			
	1/8	●	●	●		
	1/4		●	●	●	●
	3/8		●	●	●	●
1/2			●	●	●	

2(A)		管接続口径 R				
		M5	1/8	1/4	3/8	1/2
適用チューブ外径 mm	1(P)	●	●			
	φ4	●	●			
	φ6	●	●	●	●	
	φ8		●	●	●	●
	φ10			●	●	●
φ12			●	●	●	

2(A)		管接続口径 R				
		M5	1/8	1/4	3/8	1/2
管接続口径 R	1(P)	●				
	M5	●				
	1/8	●	●			
	1/4		●	●		
	3/8			●	●	
1/2				●	●	

難燃タイプ(UL-94規格V-0相当)

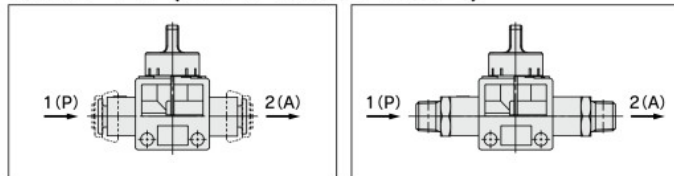

1(P)-ワンタッチ・2(A)-ワンタッチ 1(P)-おねじ・2(A)-おねじ

2(A)		適用チューブ外径(mm)				
		φ4	φ6	φ8	φ10	φ12
適用チューブ外径 mm	1(P)	●				
	φ4	●				
	φ6		●			
	φ8			●		
	φ10				●	
φ12					●	

2(A)		管接続口径 R			
		1/8	1/4	3/8	1/2
管接続口径 R	1(P)	●			
	1/8	●			
	1/4		●		
	3/8			●	
	1/2				●