


フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド

# CUK Series

ø6, ø10, ø16, ø20, ø25, ø32

## 型式表示方法

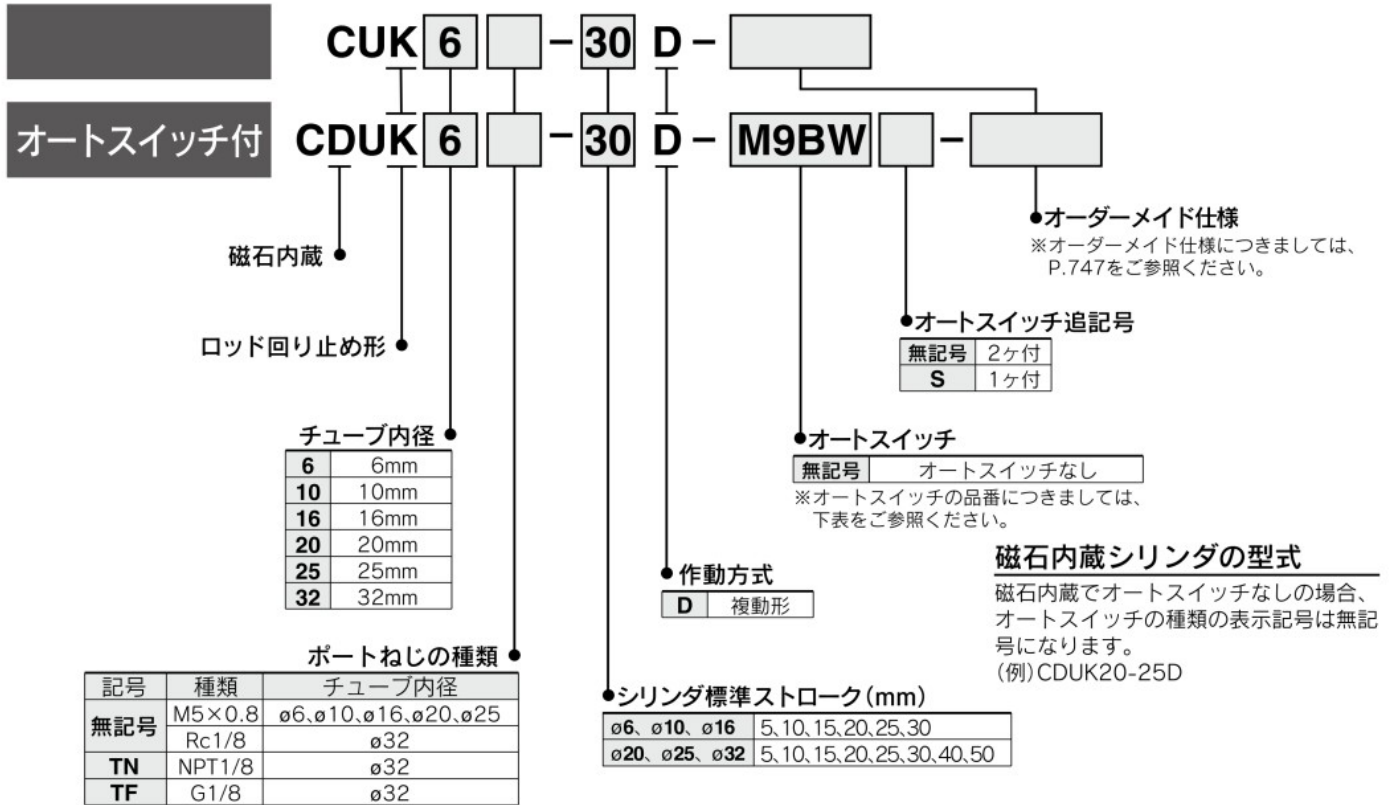

適用オートスイッチ/オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤコネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
オートスイッチ 無接点	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	○	
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	○	
				3線(NPN)				M9NVV	M9NW	●	●	●	○	○	
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(PNP)	24V	5V, 12V	—	M9PWV	M9PW	●	●	●	○	○	IC回路
				2線				M9BWV	M9BW	●	●	●	○	○	
				3線(NPN)				*1 M9NAV	*1 M9NA	○	○	●	○	○	
				3線(PNP)				*1 M9PAV	*1 M9PA	○	○	●	○	○	
オートスイッチ 有接点	—	グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	12V	100V 100V以下	A96V	A96	●	—	●	—	—	IC回路
				2線				*2 A93V	A93	●	●	●	●	—	
				—				A90V	A90	●	—	●	—	—	
				—				—	—	—	—	—	—	—	

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保证するものではありません。

上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m..... M (例) M9NWM  
3m..... L (例) M9NWL  
5m..... Z (例) M9NWX

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.782をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340, 1341をご参照ください。

※オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。