


ステンレスシリンダ

CJ5・S Series

ø10, ø16

型式表示方法

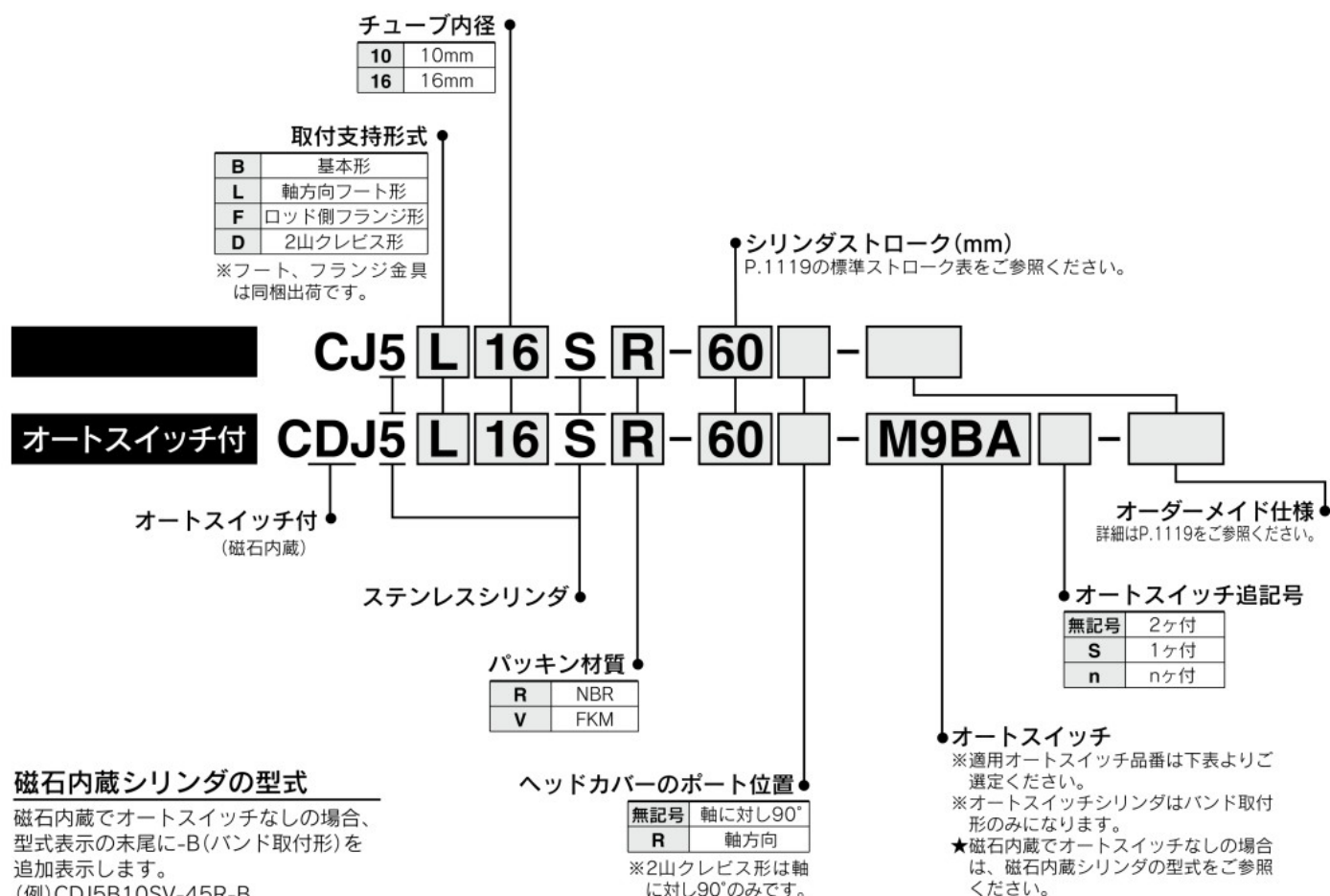

磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、型式表示の末尾に-B(バンド取付形)を追加表示します。
(例) CDJ5B10SV-45R-B

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271～1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線 (出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)				プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC		バンド取付(ø10, ø16)		0.5 (無記号)	1 (M)	3 (L)	5 (Z)			
無接点 オート スイッチ	耐水性向上品 (2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	M9NAV	M9NA	○	○	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC
				3線(PNP)		12V	M9PAV	M9PA	○	○	●	○	○		
				2線			M9BAV	M9BA	○	○	●	○	○		

※リード線長さ記号 無記号……………0.5m (例) D-M9NA
M……………1m (例) D-M9NAM
L……………3m (例) D-M9NAL
Z……………5m (例) D-M9NAZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。

取付支持金具／部品品番

取付支持金具	チューブ内径(mm)		内訳
	10	16	
フート	CJ-L016SUS	CJK-L016SUS	フート×1
フランジ	CJ-F016SUS	CJK-F016SUS	フランジ×1
T金具※	CJ-T010SUS	CJ-T016SUS	T金具×1

※T金具の適用は2山クレビス形(D)です。

ステンレスシリンダ用グリースパック／品番：GR-R-010(10g)