


# ハイジエニックデザインシリンダ／丸形

# HYB Series

RoHS

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

## 型式表示方法

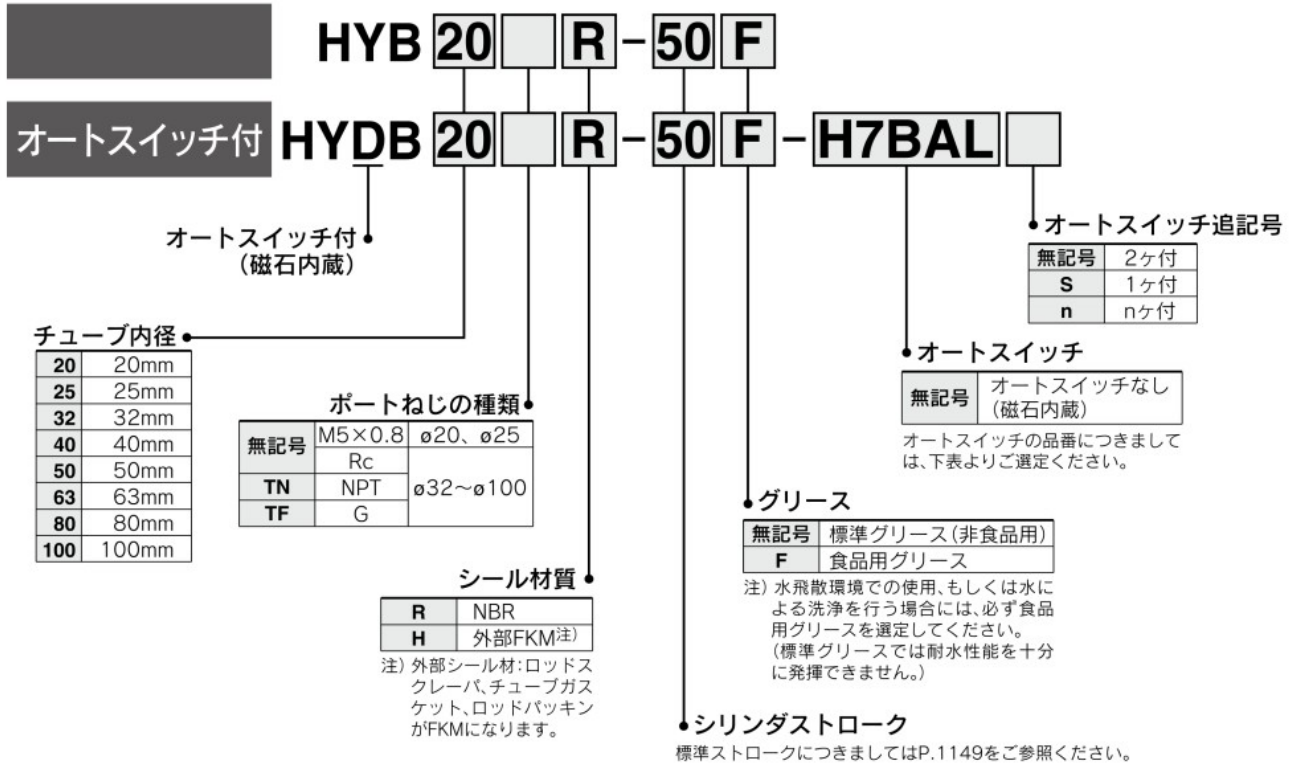

<取付支持金具>フット、フランジ(ロッド側)  
 <オプション部品>プラグボルト  
 上記部品につきましては別途手配となります。詳細はP.1179~1183をご参照ください。

適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1271~1365をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		*リード線長さ(m)		プリワイヤコネクタ	適用負荷
					DC	AC	ø20~ø63	ø80~ø100	3(L)	5(Z)		
無接点オートスイッチ	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	2線	24V	12V	H7BA	G5BA	●	○	○	リレー、PLC

\*リード線長さ記号 3m..... L (例) H7BAL ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
 5m..... Z (例) H7BAZ

・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1340、1341をご参照ください。