

# 潤滑保持機能(ルブリテナー)付 薄形シリンダ／標準形:複動・片ロッド

## CQ2 Series

ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

RoHS



### 型式表示方法

オートスイッチ付 **CDQ2** **B** **32** **M** - **30** **D** **M** **Z** - **L** **W** - **M9BW**   

オートスイッチ付  
(磁石内蔵)

取付支持金具

<b>B</b>	通し穴(標準)
<b>A</b>	両端タップ
<b>L</b>	フット形 <sup>注)</sup>
<b>LC</b>	コンパクトフット形
<b>F</b>	ロッド側フランジ形
<b>G</b>	ヘッド側フランジ形
<b>D</b>	2山クレビス形

※取付支持金具は同梱出荷(未組付)となります。

チューブ内径

<b>32</b>	32mm
<b>40</b>	40mm
<b>50</b>	50mm
<b>63</b>	63mm
<b>80</b>	80mm
<b>100</b>	100mm

潤滑保持機能(ルブリテナー)付

シリンダストローク

チューブ内径(mm)	標準ストローク(mm)
<b>32, 40</b>	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
<b>50~100</b>	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

作動方式

**D** 複動式

ボディオプション

無記号	標準(ロッド先端めねじ)
<b>F</b>	ヘッド側インロー付
<b>M</b>	ロッド先端おねじ

※ボディオプションの組合せは可能です。FM

オートスイッチ  
追記号

無記号	2ヶ付
<b>S</b>	1ヶ付
<b>n</b>	nヶ付

オートスイッチ

無記号 オートスイッチなし  
※適用オートスイッチ品番は標準形と同一です。

取付ボルト同梱

無記号	取付ボルトなし
<b>L</b>	取付ボルト同梱

※取付ボルト同梱は取付支持金具が「B」のときのみです。  
※取付ボルトのサイズは標準形と同一です。  
※取付ボルトは同梱出荷です。

ロッド先端金具

無記号	金具なし
<b>D</b>	簡易ジョイントA形+ジョイント
<b>E</b>	簡易ジョイントB形+ジョイント
<b>V</b>	1山ナックルジョイント
<b>W</b>	2山ナックルジョイント

※ロッド先端めねじのとき1山および2山ナックルジョイントは付けられません。  
※1山ナックルジョイントにはナックルジョイント用ピンは同梱されません。  
※ロッド先端おねじのとき簡易ジョイントA形およびB形は付けられません。  
※ロッド先端金具は同梱出荷です。

オートスイッチ取付溝

**Z** ø32~ø100 4面


### 仕様

チューブ内径(mm)	32	40	50	63	80	100
最低使用圧力	0.1MPa					
上記以外の仕様	標準品と同一					
外形寸法図	下記参照					

### 外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

ø32~ø100

DMZ: ロッド先端おねじの場合

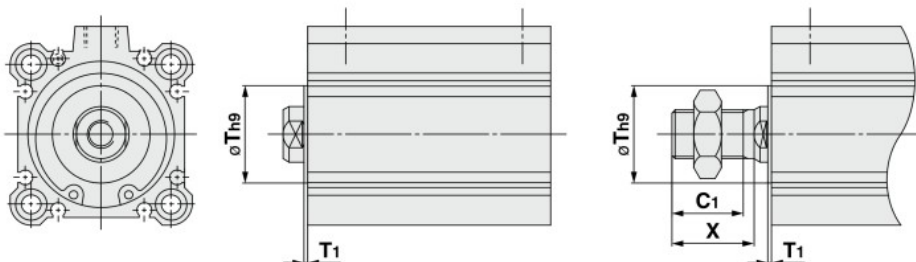

チューブ内径	T	T1	C1	X
<b>32</b>	22	1	20.5	23.5
<b>40</b>	28	1	20.5	23.5
<b>50</b>	35	2	24	26.5
<b>63</b>	35	2	24	26.5
<b>80</b>	—	—	32.5	35.5
<b>100</b>	—	—	32.5	35.5

※取付支持金具の組付寸法は標準品と同一です。