

⑤ フランジ付

プレート側にフランジ付を追加。

型式表示方法


MGP 軸受の種類 **F** チューブ内径 ポートねじの種類 — ストローク Z — オートスイッチ

● フランジ付

仕様：標準形と同一

△ 注意
ストッパとしては使用できません。

外形寸法図 (下記以外の寸法は標準形と同一)

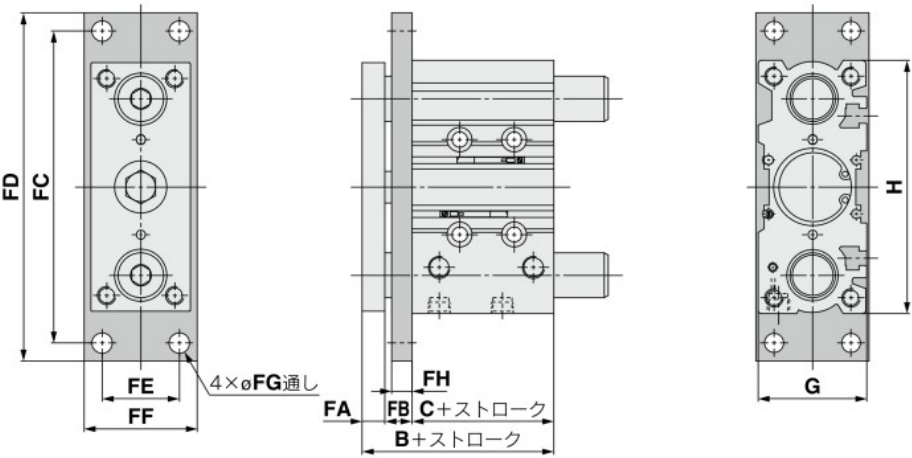

(mm)												フランジ質量 (kg)	
チューブ内径	B	C	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	G		H
12	42	29	7	6	80	89	18	25	4.5	5	26	58	0.08
16	46	33	7	6	88	98	22	32	5.5	5	30	64	0.11
20	53	37	8	8	102	112	24	38	5.5	6	36	83	0.17
25	53.5	37.5	9	7	114	126	30	40	6.6	6	42	93	0.20
32	59.5	37.5	10	12	138	154	34	50	9	9	48	112	0.46
40	66	44	10	12	146	162	40	60	9	9	54	120	0.60
50	72	44	12	16	178	198	46	65	11	10	64	148	0.87
63	77	49	12	16	192	212	58	75	11	10	78	162	1.09
80	96.5	56.5	16	24	238	262	54	90	13.5	16	91.5	202	2.59
100	116	66	19	31	280	308	62	100	15.5	22	111.5	240	4.63

