


# デュアルロッドシリンダ／基本タイプ

# CXS Series

ø6, ø10, ø15, ø20, ø25, ø32

## 型式表示方法

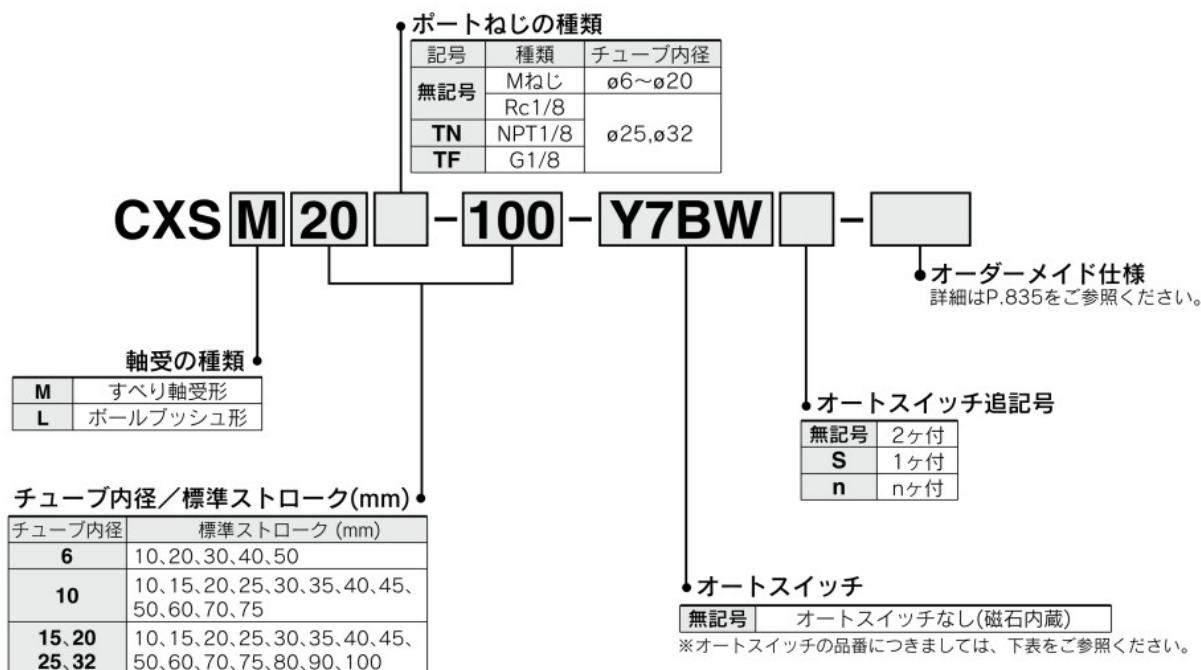

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289~1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		*リード線長さ(m)			プリワイヤコネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)					
オート 無接点 スイッチ	-	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	-	<b>Y69A</b>	<b>Y59A</b>	●	●	○	○	IC回路	リレー、 PLC	
				3線(PNP)				<b>Y7PV</b>	<b>Y7P</b>	●	●	○	○			
				2線				<b>Y69B</b>	<b>Y59B</b>	●	●	○	○			
				3線(NPN)				<b>Y7NWV</b>	<b>Y7NW</b>	●	●	○	○			
				3線(PNP)				<b>Y7PWV</b>	<b>Y7PW</b>	●	●	○	○			
				2線				<b>Y7BWV</b>	<b>Y7BW</b>	●	●	○	○			
ス 有接点 スイッチ	-	グロメット	有	3線(NPN相当)	-	5V	-	-	<b>Z76</b>	●	●	-	-	IC回路	-	
				2線	24V	12V	100V	-	<b>Z73</b>	●	●	●	-	-	-	リレー、 PLC
							100V以下	-	<b>Z80</b>	●	●	-	-	IC回路		

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例)Y59A ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。  
3m..... L (例)Y59AL  
5m..... Z (例)Y59AZ

- ・上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.843をご参照ください。
- ・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358, 1359をご参照ください。
- ・オートスイッチは同梱出荷(未組付)となります。