

クリーンロッドレスシリンダ

CYP Series

ø15, ø32

型式表示方法

CYP 15 - 200 - Y7BW

クリーンロッドレスシリンダ

シリンダチューブ内径

15	15mm
32	32mm

標準ストローク

チューブ内径(mm)	標準ストローク (mm)
15・32	100, 150, 200, 250, 300, 350
	400, 450, 500, 600, 700

注1) 最大ストロークを超える場合はご相談ください。
注2) 中間ストロークは特注対応となります。

オートスイッチ追記号

無記号	2ヶ付
S	1ヶ付
n	nヶ付

オートスイッチの種類


無記号	オートスイッチなし(磁石内蔵)
-----	-----------------

オートスイッチの型式につきましては下表よりご選定ください。

配管ポート位置

無記号	a	作動方向 右
	b	作動方向 左
L	c	作動方向 右
	d	作動方向 左
R	e	作動方向 右
	f	作動方向 左
S	g	作動方向 右
	h	作動方向 左

配管ポート位置

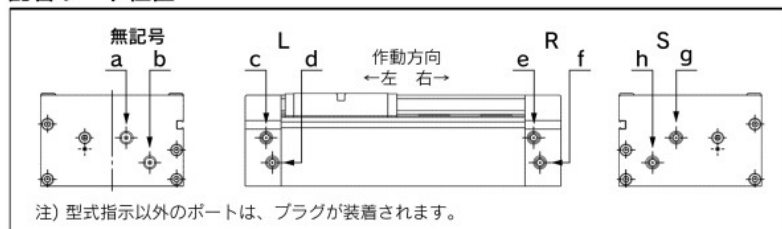

適用オートスイッチの種類

／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.1289～1383をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	インジ ケータ ランプ	配線 (出力)	負荷電圧			オートスイッチ型式		※リード線長さ(m)			プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC		リード線取出し方向	0.5 (無記号)	3 (L)	5 (Z)				
								縦方向	横方向						
無接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線 (NPN)	24V	5V、12V	—	Y69A	Y59A	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC
				3線 (PNP)				Y7PV	Y7P	●	●	○	○		
	2線			12V				Y69B	Y59B	●	●	○	○	—	
	3線 (NPN)			5V、12V	Y7NWV	Y7NW		●	●	○	○	IC回路			
	3線 (PNP)				Y7PWV	Y7PW		●	●	○	○				
	2線				12V	Y7BWV		Y7BW	●	●	○	○	—		
有接点 オートスイッチ	—	グロメット	有	3線	—	5V	—	—	Z76	●	●	—	—	IC回路	—
				2線	24V	12V	100V	—	Z73	●	●	●	—	—	リレー PLC
						5V、12V	100V以下	—	Z80	●	●	—	—	IC回路	—

*1リード線表示記号 0.5m……無記号 (例) Y7BW
3m……… L Y7BWL
5m……… Z Y7BWZ

※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

・プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1358, 1359をご参照ください。
・ノーマルクローズ (NC=b接点) 無接点オートスイッチ (D-Y7G, Y7H型) もありますので、詳細はP.1310をご参照ください。
※オートスイッチは、同梱出荷 (未組付) となります。