


# スムーズシリンダ

# CQ2Y Series

φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100

## 型式表示方法

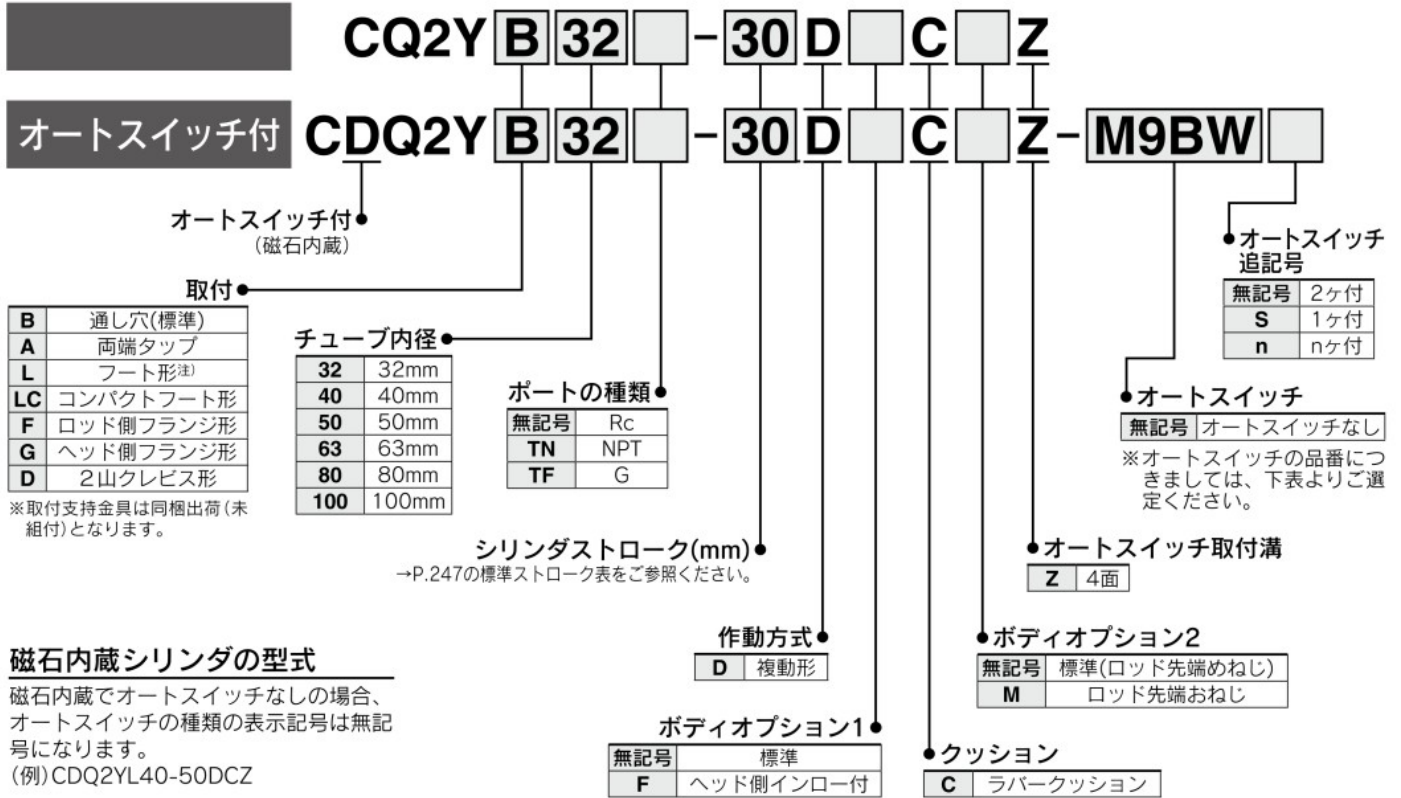

### 磁石内蔵シリンダの型式

磁石内蔵でオートスイッチなしの場合、オートスイッチの種類を表示記号は無記号になります。

(例) CDQ2YL40-50DCZ

### 適用オートスイッチ / オートスイッチ単体の詳細仕様はP.1341~1435をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線取出し	表示灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)					プリワイヤコネクタ	適用負荷								
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)	なし(N)										
オート 無接 点 スイッチ	—	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	—	○	IC回路							
				3線(PNP)				M9PV	M9P	●	●	●	○	—	○								
				2線				M9BV	M9B	●	●	●	○	—	○		—						
				3線(NPN)				M9NVV	M9NV	●	●	●	○	—	○		IC回路						
				3線(PNP)				M9PVV	M9PV	●	●	●	○	—	○								
				2線				M9BVV	M9BW	●	●	●	○	—	○		—						
	耐水性向上品(2色表示)	グロメット	有	3線(NPN)	24V	5V, 12V	—	*1 M9NAV	*1 M9NA	○	○	●	○	—	○	IC回路							
				3線(PNP)				*1 M9PAV	*1 M9PA	○	○	●	○	—	○								
				2線				*1 M9BAV	*1 M9BA	○	○	●	○	—	○		—						
				2線(無極性)				—	P3DWA	●	—	●	●	—	○		—						
				耐強磁界(2色表示)				グロメット	有	3線(NPN相当)	24V	5V, 12V	100V以下	A96V	A96		●	—	●	—	—	—	IC回路
										2線				*2 A93V	A93		●	●	●	●	—	—	
有接点 スイッチ	—	グロメット	無	24V	5V, 12V	100V以下	A90V	A90	●	—	●	—	—	—	IC回路								

※1 耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。上記型式での耐水性向上製品につきましては当社へご確認ください。

※2 リード線長さ1mタイプは、D-A93のみの対応となります。

※リード線長さ記号 0.5m……………無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m…………… M (例) M9NWM  
3m…………… L (例) M9NWL  
5m…………… Z (例) M9NWX

※上記掲載機種以外にも、適用可能なオートスイッチがありますので詳細は、P.262をご参照ください。

※プリワイヤコネクタ付オートスイッチの詳細は、P.1410、1411をご参照ください。