

増圧弁

VBA Series

RoHS

型式表示方法



オーダーメイド仕様
(詳細はP.1286をご参照ください。)

VBA 40A - 04 -

ボディサイズ


10A	1/4基準・ハンドル操作形	増圧比2倍
20A	3/8基準・ハンドル操作形	
40A	1/2基準・ハンドル操作形	
22A	3/8基準・エアオペレート形	
42A	1/2基準・エアオペレート形	
43A	1/2基準・最高使用圧力1.6MPa	増圧比2~4倍
11A ^{注)}	1/4基準・ハンドル操作形	

注) 圧力設定は増圧比2倍以上の圧力に設定してください。

ねじ種類^{注)}

記号	ねじ種類
無記号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

注) ねじ種類はVBA1□AのIN, OUT, EXHポート、VBA2□A、4□AのIN, OUT, EXHポート、ゲージポートに適用されます。VBA1□Aのゲージポートは、ねじ種類によらず、Rcねじです。

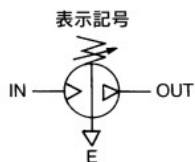

VBA10A-02



VBA11A-02



VBA20A-03



VBA22A-03



VBA40A-04



VBA42A-04



VBA43A-04

管接続口径

記号	管接続口径	適用機種
02	1/4	VBA1□A
03	3/8	VBA2□A
04	1/2	VBA4□A

標準仕様

記号	内容
無記号	標準品
Z ^{注)}	- 製品銘板の単位表記：psi単記 - 圧力計の単位表記：MPa/psi併記

注) ねじ種類NPT, NPTFが対象となります。新計量法上(日本国内はSI単位)海外向けのみの販売となります。


オプション

記号	オプション
無記号	なし
G	圧力計
N	サイレンサ
S	高消音サイレンサ ^{注)}
GN	圧力計・サイレンサ
GS	圧力計・高消音サイレンサ ^{注)}
LN	エルボ・サイレンサ ^{注)}
LS	エルボ・高消音サイレンサ ^{注)}
GLN	圧力計・エルボ・サイレンサ ^{注)}
GLS	圧力計・エルボ・高消音サイレンサ ^{注)}

注) ねじ種類・オプション組合せ表をご参照ください。



サイレンサ

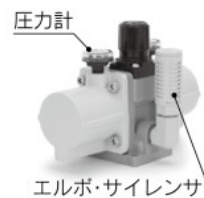

エルボ・サイレンサ

ねじ種類・オプション組合せ表

ボディサイズ	ねじ種類	オプション										標準仕様	
		無記号	G	N	S	GN	GS	LN	LS	GLN	GLS	無記号	-Z
10A 11A	無記号	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	N	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
	T	●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●
20A 22A	無記号	●	●	●	●	●	●					●	—
	F	●	●	●	●	●	●					●	—
	N	●	●	●	●	●	●					●	●
	T	●	●	●	●	●	●					●	●
40A 42A 43A	無記号	●	●	●	●	●	●					●	—
	F	●	●	●	●	●	●					●	—
	N	●	●	●	●	●	●					●	●
	T	●	●	●	●	●	●					●	●

エアタンクとの適合表

増圧弁	VBA10A/11A	VBA20A/22A	VBA40A/42A	VBA43A
エアタンク				
VBAT05A(1)	●	—	—	—
VBAT05S(1)	—	—	—	—
VBAT10A(1)	●	●	—	—
VBAT10S(1)	—	—	—	—
VBAT20A(1)	—	●	●	●
VBAT20S(1)	—	—	—	—
VBAT38A(1)	—	●	●	—
VBAT38S(1)	—	—	—	●