

主要部品材質

プラグケース、ソケットケース	POM	
プレート、ブラケット	SPCC(亜鉛クロメート後グレー半艶焼付塗装)	
プラグコネクタ、ソケットコネクタ	ボディ	PBT、C3604(無電解ニッケルめっき付(φ8の場合))
	チャック	SUS304
	ガイド	SUS304、PBT(φ8の場合)
	コレット、リリースブッシュ	POM
	パッキン	NBR
クランプボルト、ブラケット用ねじ、十字穴付なべ小ねじ	鋼(ニッケルめっき付)	
E形止め輪	SUS304	

部品品番

接続チューブ本数	チューブ外径	品番		リリースブッシュ色
		プラグ	ソケット	
10本	φ3.2	KDM10P-23	KDM10S-23	青
	φ4	KDM10P-04	KDM10S-04	
	φ6	KDM10P-06	KDM10S-06	
	φ8	KDM10P-08	KDM10S-08	
20本	φ3.2	KDM20P-23	KDM20S-23	
	φ4	KDM20P-04	KDM20S-04	
	φ6	KDM20P-06	KDM20S-06	
	φ8	KDM20P-08	KDM20S-08	


プラグコネクタ、ソケットコネクタのサイズミックス

角形マルチコネクタは、任意の位置でコネクタの交換ができますので適用チューブのサイズミックスが可能です。

部品品番


コネクタ種類	チューブ外径	品番	リリースブッシュ色
プラグコネクタ	φ3.2	KDMP-23	青
	φ4	KDMP-04	
	φ6	KDMP-06	
	φ8	KDMP-08	
ソケットコネクタ(パッキン付)	φ3.2	KDMS-23	
	φ4	KDMS-04	
	φ6	KDMS-06	
	φ8	KDMS-08	

① プラスドライバにて十字穴付なべ小ねじをゆるめ、ケースからプレートを取外します。

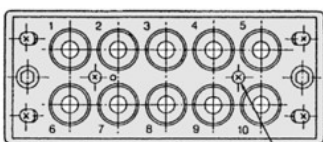

十字穴付なべ小ねじ

② 任意の位置のコネクタを交換後、再びプラスドライバにてプレートをケースに取付けます。

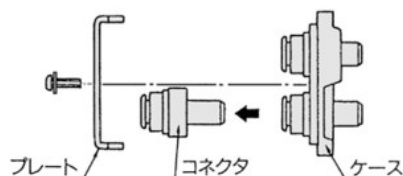


使用方法

⚠ 注意


分離

クランプボルトをゆるめてプラグ側とソケット側に分離します。

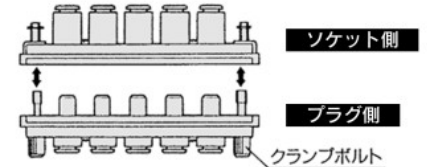


接続

カン合用凹凸を合わせてプラグケースをソケットに接続し、クランプボルトを手締め後、六角棒スナナ(対辺呼び4)にて締め込みます。

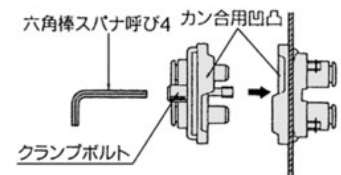


パネル取付

 
① ソケット側のブラケット用ねじ(4本)をプラスドライバ(JIS呼び番号2番)にて、ブラケットが止め輪に突当るまでゆるめます。



② パネル取付用ブラケットを内側に寄せて(ブラケット用ねじを長穴方向に移動させる)、パネル取付穴に装着します。(パネル取付穴:外形寸法図参照)

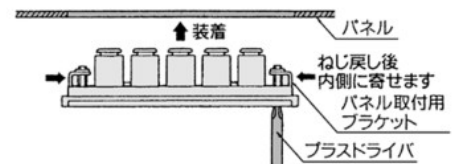

③ プラスドライバにて、ブラケット用ボルトを外側に寄せてから締め込み、ソケットケースを固定します。

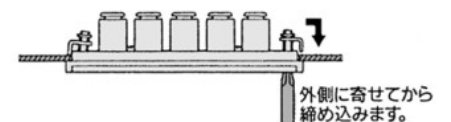

④ パネルから取外す場合は、ブラケット用ねじを突当るまでゆるめ、内側に寄せてから取外してください。