

2色表示式

 
デジタルフロースイッチ

PF2M7 Series



RoHS

型式表示方法



① 定格流量範囲(流量レンジ)

01	0.01~1L/min	25	0.2~25L/min
02	0.02~2L/min	50	0.5~50L/min
05	0.05~5L/min	11	1~100L/min
10	0.1~10L/min	21	2~200L/min

② 流量調整弁/配管取出方向

記号	流量調整弁	配管取出方向	定格流量範囲								
			1	2	5	10	25	50	100	200	
無記号	なし	ストレート	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	あり	ストレート	—	—	●	●	●	●	●	●	●
L	なし	背面配管	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W	あり	背面配管	—	—	●	●	●	●	●	●	●

注) 1, 2L/minタイプは流量調整弁付の対応はしていません。

③ 配管口径

記号	口径	定格流量範囲							
		1	2	5	10	25	50	100	200
01	Rc1/8	●	●	●	●	●	●	—	—
N1	NPT1/8	●	●	●	●	●	●	—	—
F1	G1/8	●	●	●	●	●	●	—	—
02	Rc1/4	—	—	—	—	—	—	●	●
N2	NPT1/4	—	—	—	—	—	—	●	●
F2	G1/4	—	—	—	—	—	—	●	●
C4*	φ4	●	●	●	●	—	—	—	—
C6	φ6	●	●	●	●	●	—	—	—
C8	φ8	—	—	—	—	—	—	●	●
N7	φ1/4"	—	—	—	—	●	●	●	●

*オーダーメイド(受注生産品)

配管バリエーション

ワンタッチ管継手付	めねじ
C4*, C6, C8, N7	01, 02, N1, N2, F1, F2
ストレート	ストレート
背面配管	背面配管

*オーダーメイド(受注生産品)

④ 出力仕様

記号	OUT1	OUT2
A	NPN	NPN
B	PNP	PNP
C	NPN	アナログ1~5V ⇄ アナログ0~10V注1)
D	NPN	アナログ4~20mA
E	PNP	アナログ1~5V ⇄ アナログ0~10V注1)
F	PNP	アナログ4~20mA

注1) 1~5Vもしくは0~10Vのどちらか一方を押しボタン操作で選択することが可能です。出荷時は1~5Vが選択されています。

⑦ オプション2

無記号	R	S
なし	ブラケット(流量調整弁なし用) ZS-33-M タッピングねじ 2ヶ付属	ブラケット(流量調整弁付用) ZS-33-MS タッピングねじ 3ヶ付属
	パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用) ZS-33-2J パネルマウントアダプタ パネルマウントアダプタB パネル 取付金具	パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用) ZS-33-2JS パネルマウントアダプタS パネルマウントアダプタB パネル 取付金具

注) オプションは製品に組付けられていません。同梱出荷となります。

⑤ オプション1

無記号	W
コネクタ付リード線(2m) ZS-33-D *PFM7シリーズ(従来タイプ)と互換性あり	コネクタ付リード線(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム) ZS-33-F ZS-33-D + *PFM7シリーズ(従来タイプ)と互換性あり
N	
コネクタ付リード線なし	

⑥ 単位仕様

M	SI単位固定注2)
無記号	単位切換機能付注3)

注2) 固定単位 瞬時流量: L/min
積算流量: L

注3) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
切換可能単位 瞬時流量: L/min⇄cfm
積算流量: L⇄ft³

⑧ 校正証明書注4)

無記号	なし
A	あり


注4) オーダーメイド書式は和英併記のみ。

DINレール取付金具(別途手配品)

ZS-33-R ③

連数 ●

1	1連
2	2連
3	3連
4	4連
5	5連

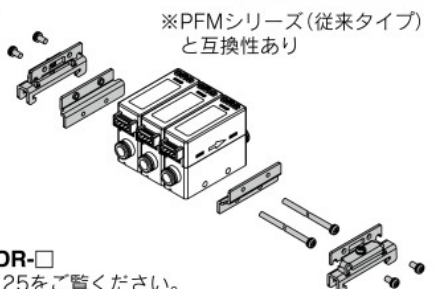

DINレール品番AXT100-DR-□
*DINレール取付寸法はP.25をご覧ください。