



注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。 [オプション]

型式表示方法

ランプ・サージ電圧保護回路

リード線取出し方法がG,H,L,M,Wの場合

無記号	ランプ・サージ電圧保護回路なし
S	サージ電圧保護回路付
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付
R	サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
U	ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)

※ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため「S」タイプはありません。
※R, UはDCのみです。
※節電回路付の場合、「Z」タイプのみです。

 
リード線取出し方法がD,Yの場合

無記号	ランプ・サージ電圧保護回路なし
S	サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
Z	ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)

※DOZ,YOZはありません。
※ACの場合、整流器でサージ電圧の発生を防止しているため「S」タイプはありません。

ブラケット

無記号: ブラケットなし
F: ブラケット付



注) ブラケット付は専用ボテイとなるため必ずブラケット付でご使用ください。ブラケットを取り外すとエア漏れなどのトラブルを生じます。また、ブラケットの後付けはできません。
※2位置シングルのみです。

ねじの種類


無記号	Rc
F	GT
N	NPT
T	NPTF

A・Bポート管接続口径

無記号	1/8
C6	φ6ワンタッチ管継手
C8	φ8ワンタッチ管継手
N7	φ1/4"ワンタッチ管継手
N9	φ5/16"ワンタッチ管継手


切換方式

1	2位置シングルソレノイド
2	2位置ダブルソレノイド
3	3位置クロスドセンタ
4	3位置エキゾーストセンタ
5	3位置プレッサセンタ

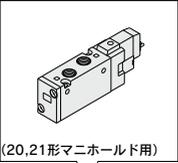

直接配管形

ベース配管形

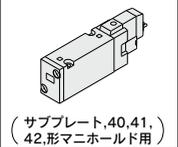

定格電圧

DC仕様		AC仕様 (50/60Hz)	
5	DC24V	1	AC100V
6	DC12V	2	AC200V
V	DC6V	3	AC110V(AC115V)
S	DC5V	4	AC220V(AC230V)
R	DC3V		

 
※D, Y, DO, YOタイプはDC仕様はDC24V, 12Vのみです。
注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

10-SYJ7 1 2 3 - 5 M - 01

10-SYJ7 2 4 3 - 5 M -

クリーンシリーズ

ポディオプション



コイル仕様

無記号	標準
T	節電回路付 <DC24V, 12Vのみ>

※D, Y, DO, YO, Wタイプには節電回路付はありません。

ねじの種類

無記号	Rc
F	GT
N	NPT
T	NPTF

CE対応

無記号	CE対応品
Q	—

注) CE対応品のAC仕様はDIN形ターミナルのみです。

 
マニュアル

無記号: ノンロック
プッシュ式



配管口径

無記号: サブプレートなし



01: 1/8サブプレート付注)



02: 1/4サブプレート付注)



注) R1, R2ポートは1/4

リード線取出し方法

DC24V, 12V, 6V, 5V, 3V, AC100V, 110V, 200V, 220V				DC24V, 12V, AC100V, 110V, 200V, 220V		DC24V, 12V, DC6V, 5V, 3V			
グロメット		L形プラグコネクタ		M形プラグコネクタ		DIN形ターミナル		M8コネクタ	
G: リード線長さ300mm	L: リード線付(長さ300mm)	M: リード線付(長さ300mm)	MN: リード線なし	D, Y: コネクタ付	W: コネクタ ケーブルなし				
H: リード線長さ600mm	LN: リード線なし	LO: コネクタなし	MO: コネクタなし	DO, YO: コネクタなし	W: コネクタ ケーブル付注1)				
CE 対応	DC AC	●	—	—	●	●	—	—	—

※LN, MNタイプはソケット(2ケ)付です。
※L, M型プラグコネクタのリード線長さについてはP.371をご参照ください。
※L, M型プラグコネクタのカバー付コネクタAss'yはP.374をご参照ください。
※[Yタイプ]は、EN-175301-803C(旧 DIN4365C)の規格のDIN形ターミナルです。
詳しくは、P.373をご参照ください。
※M8コネクタのコネクタケーブルについてはP.374をご参照ください。
※IEC60947-5-2規格のM8コネクタもあります。詳しくは、P.369をご参照ください。

D: プッシュターンロック式
ドライバ操作形



E: プッシュターンロック式
手操作形



注1) □にはケーブル長さ記号が入ります。P.374を参照のうえ必ずご記入ください。

注) 直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合には、マニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。(詳しくはP.359をご参照ください。)

方向制御機構
エアシリンダ
アクチュエータ
エアチャック
圧縮空気
清浄化器
モジュラF.R.
圧力制御機器
管継手&チューブ
駆動制御機器
圧カセンサチ