



OPP袋

ポリ袋

### クリスタルパックT(テープ付)

1束100枚入(\*A 50枚)  
クラフト包装:1000枚入(\*A 500枚)◆のみケース

●販売単位:1束(100枚 \*A 50枚)  
●出荷単位:クラフト包装◆はケース  
(1000枚 \*A 500枚)

OPP HEIKO

食品衛生法規格基準適合商品です。



## ハイグレード国産OPPフィルム使用。 コシが強く、作業満足度No.1!!

BEST HIT

紙袋

ポリ袋

包装紙

箱

ラッピング用品

リボン・シール

POP用品

ディスプレイ用品

店舗用品

梱包・通販資材

フラワー資材

農業・産直資材

食品加工資材

リカー用品

テイクアウト用品

ベーカリー・ファストフード用品

和洋菓子・スイーツ用品

カフェ・ドリンク用品

飲食消耗品

厨房・衛生用品



ハンドハイパー

ハンディバッグ

カラーポリ

ポリチャーム

ジャンパバッグ

ポリ袋


ゴミ袋

傘ポリ

OPP袋

チャックポリ

食品袋

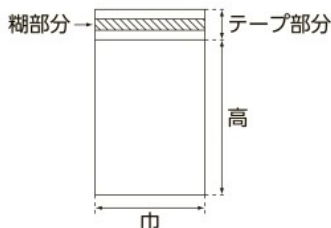

T 14-30



T 30-46

### 厚み0.03mm(テープ付)

コードNo.	規格	巾×高+テープ部分(mm)	大箱	価格(束)	コードNo.	規格	巾×高+テープ部分(mm)	大箱	価格(束)
#006742700	T 3-3	30× 30+25	40000枚	¥390	#006744400	T 13-30	130×300+40	6000枚	¥960
#006753500	T 3.5-18	35×180+40	25000枚	¥350	#006740850	T 14-20	140×200+40	10000枚	¥740
◆#006740100	T 4-8	40× 80+30	25000枚	¥280	◆#006740900	T 14-26	140×260+40	12000枚	¥950
#006757700	T 4-15	40×150+30	28000枚	¥310	#006744500	T 14-30	140×300+40	6000枚	¥1,010
#006743400	T 4-25	40×250+40	22000枚	¥380	#006742200	T 15-25	150×250+40	12000枚	¥960
◆#006740200	T 5-8	50× 80+30	25000枚	¥300	#006744600	T 15-30	150×300+40	5000枚	¥1,090
#006753501	T 5-12	50×120+40	25000枚	¥340	#006758600	T 16-22	160×220+40	12000枚	¥960
#006757800	T 5-15	50×150+30	28000枚	¥350	#006740910	T A5	160×225+40	5000枚	¥970
#006743500	T 5-25	50×250+40	21000枚	¥400	◆#006741700	T 16-30	160×300+40	8000枚	¥1,130
#006753502	T 5.5-21	55×210+40	25000枚	¥420	#006753509	T 16.5-35	165×350+40	3000枚	¥1,330
◆#006740300	T 6-10	60×100+30	25000枚	¥340	#006741710	T 17.5-21	175×210+40	12000枚	¥1,010
#006757900	T 6-16	60×160+30	20000枚	¥400	◆#006741800	T 18-30	180×300+40	8000枚	¥1,270
#006743600	T 6-25	60×250+40	18000枚	¥420	#006744800	T 19-30	190×300+40	5000枚	¥1,300
◆#006740400	T 7-10	70×100+30	25000枚	¥370	◆#006743100	T B5	195×270+40	6000枚	¥1,190
#006758000	T 7-18	70×180+30	17000枚	¥420	◆#006741900	T 20-30	200×300+40	8000枚	¥1,390
◆#006740500	T 8-12	80×120+40	25000枚	¥410	#006742800	T 21-21	210×210+40	6000枚	¥1,160
#006758100	T 8-18	80×180+30	25000枚	¥490	#006753520	T 21.5-30	215×300+40	3000枚	¥1,440
#006743800	T 8-25	80×250+40	12000枚	¥600	#006740920	T 21.6-27.7	216×277+40	3000枚	¥1,390
#006753503	T 8.5-14	85×140+40	15000枚	¥420	#006741000	T 22-40	220×400+40	5000枚	¥1,900
#006742400	T 9-10	90×100+40	25000枚	¥400	◆#006743200	T A4	225×310+40	4000枚	¥1,470
#006753504	T 9-12	90×120+40	12000枚	¥420	#006753510	T 23-34	230×340+40	2000枚	¥1,860
◆#006740600	T 9-15	90×150+40	25000枚	¥500	#006741010	T 24-33.2	240×332+40	2000枚	¥1,900
#006740610	T 9-20.5	90×205+40	10000枚	¥540	◆#006742000	T 24.5-30	245×300+40	5000枚	¥1,700
#006743900	T 9-25	90×250+40	11000枚	¥640	#006742010	T 色紙用	250×300+40	5000枚	¥1,750
#006753505	T 9.5-13.5	95×135+40	12000枚	¥430	#006753511	T 25.5-34	255×340+40	2000枚	¥1,860
#006758200	T 9.5-17	95×170+40	20000枚	¥530	#006742900	T 26-26	260×260+40	5000枚	¥1,540
◆#006740700	T 10-15	100×150+40	25000枚	¥530	#006741100	T 26-40	260×400+40	4000枚	¥2,200
#006753506	T 10-21	100×210+40	10000枚	¥660	#006742910	T 26.5-39	265×390+40	3000枚	¥2,100
#006744000	T 10-28	100×280+40	11000枚	¥740	◆#006743300	T B4	270×380+40	4000枚	¥1,980
#006758500	T ハガキ用	105×155+40	20000枚	¥540	#006741200	T 27-45	270×450+40	3000枚	¥2,500
#006753507	T 10.5-29	105×290+40	6000枚	¥750	#006741210	T 28-43	280×430+40	3000枚	¥2,500
◆#006740800	T 11-16	110×160+40	20000枚	¥550	#006753512	T 29-37	290×370+40	2000枚	¥2,470
#006740810	T A6	110×170+40	10000枚	¥580	#006741300	T 30-46	300×460+40	3000枚	¥2,630
#006742100	T 11-23	110×230+40	15000枚	¥640	#006742300	T A3	310×435+40	3000枚	¥2,600
#006744100	T 11-30	110×300+40	8000枚	¥840	#006753513	T 32-32	320×320+40	2000枚	¥2,500
#006740820	T 12-18	120×180+40	10000枚	¥610	#006741400	T 33-53	330×530+40	3000枚	¥3,300
#006753508	T 12-20	120×200+40	6000枚	¥730	*A#006753514	T 34-48	340×480+40	1500枚	¥1,600
◆#006741600	T 12-23	120×230+40	15000枚	¥740	*A#006753515	T 36-50	360×500+40	1000枚	¥1,850
#006740830	T 12-23.5	120×235+40	10000枚	¥760	*A#006741500	T 38-60	380×600+40	2000枚	¥2,100
#006758300	T 13-15.5	130×155+40	10000枚	¥650	*A#006753516	T 40-55	400×550+40	1000枚	¥2,050
#006744300	T 13-24	130×240+40	7000枚	¥790	*A#006753517	T 46-60	460×600+40	1000枚	¥2,600