

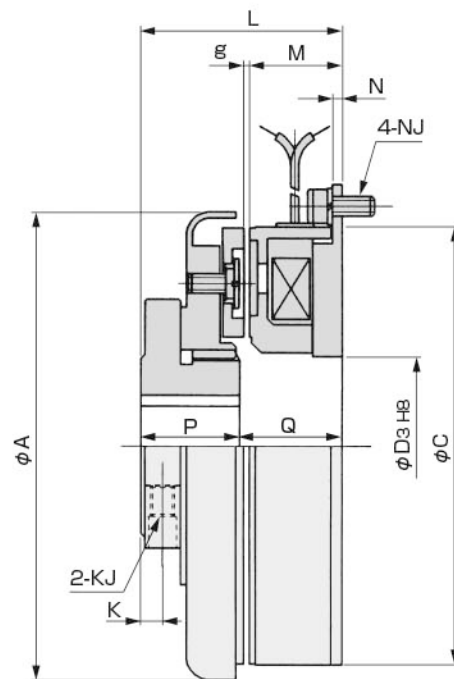


ブレーキ

JB-0.6、1.2、2.5、5

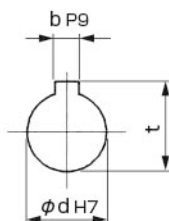

形 式	JB-0.6	JB-1.2	JB-2.5	JB-5
静摩擦トルク Nm	6	12	25	50
定格電圧 DC-V	24	24	24	24
消費電力 W(at75℃)	8	11	14	20
質 量 kg	0.65	1.1	1.8	3.1

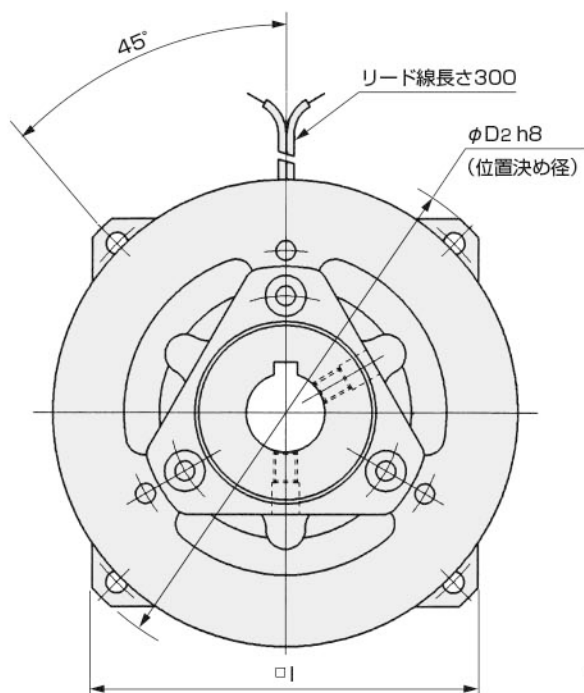

形 式	JB-0.6	JB-1.2	JB-2.5	JB-5
径方向				
A	76	96	118	145
C	70.3	90.4	110.5	135.6
D ₂	88	108	132	163
D ₃	25	33	45	54
I	70	90.5	110.5	136
軸方向				
L	40	43	51	57
M	21	21	24.5	26.5
N	2	2	2.5	3

形 式	JB-0.6	JB-1.2	JB-2.5	JB-5
軸方向				
P	18	21	25	28
Q	22	22	26	29
g	0.4	0.4	0.5	0.5
取付				
KJ	M4	M5	M6	M6
NJ				
ピッチ円直径	79	99	121	149
ボルト	M4×10	M4×10	M5×12	M6×16
軸穴				
d	12	15	20	25
b	4	5	6	8
t	13.8 ^{+0.1} ₀	17.3 ^{+0.1} ₀	22.8 ^{+0.1} ₀	28.3 ^{+0.2} ₀

単位：mm