


ファン付ギャラリ-【塩害対策仕様】IP45

(商品コード0505)




大好評のファン付ギャラリ-に、塩害対策仕様品ができました!

RoHS GFS-120W-ST

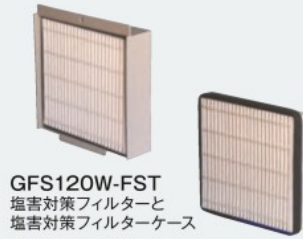GFS120W-FST
塩害対策フィルターと
塩害対策フィルターケースGFS120-FST-F
塩害対策フィルターのみ

(取付方法)

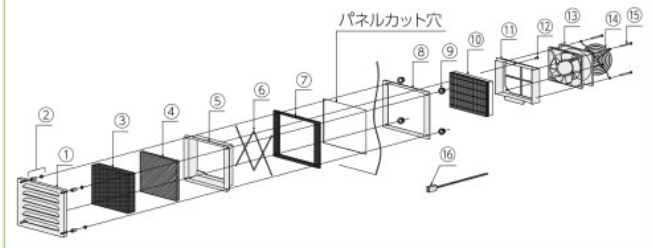

① ルーバー本体	1枚	⑨ フランジナット(M5)	4個
② ジュラコンスペーサー、ナイロンワッシャ	4式	⑩ 塩害対策フィルター	1枚
③ 水切りフィルター	1枚	⑪ 塩害対策フィルターケース	1個
④ 防塵フィルター	1枚	⑫ 塩害対策フィルターケース取付ビス	1本
⑤ フィルターケース	1個	⑬ ファン	1個
⑥ フィルター押え金具	2個	⑭ フィンガーガード	1個
⑦ 防水パッキン(t=3)(難燃性:UL94 HF-1)	1枚	⑮ ファン取付ビス(M4)	4本
⑧ 押え枠	1枚	⑯ ファン電源コード(1m)	1本

用途


各種盤の強制換気(排気)にご使用ください。
※吸気側で使用する際はファン無しの自然吸気でご使用ください。
(ファン無し品番:GFS-120W-FN-ST)

特長

1. 塩害対策フィルター装備の塩害対策仕様品です。
2. 水切りフィルターにより防水性に優れた構造になっています。
3. パネルに角穴加工だけで取付けることができます。
4. 付属のファンにはフィンガーガード・電源コードがセットとなっています。
5. 水切りフィルター・防塵フィルターは洗浄による再生が可能です。
(塩害対策フィルターは再生できません)
6. 標準塗装色:マンセル5Y7/1(半ツヤ)です。その他の塗装色につきましてもご相談承ります。

材質

本体:ステンレス製

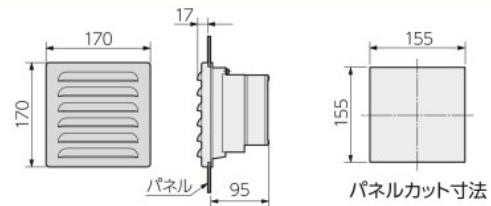

品番(ベージュ5Y7/1)	定格電圧 AC(V)	入力 (W)	最大風量(m³/min) 50/60Hz	ローヤル電機
GFS-120W-ST	100	15/14	0.65/0.8	UT120C(120角)
GFS-120W-FN-ST	ファン無し品番			

交換用フィルター品番

GFS120-FST-F ⑩塩害対策フィルターのみ品番(交換用)

※ファンはAC200V定格のものをご用意できます。ご相談ください。

ファン付ギャラリ- (ステンレス製) IP45


(商品コード0505)

屋外で使用可能なファン付ギャラリ-です。

RoHS



(取付方法)

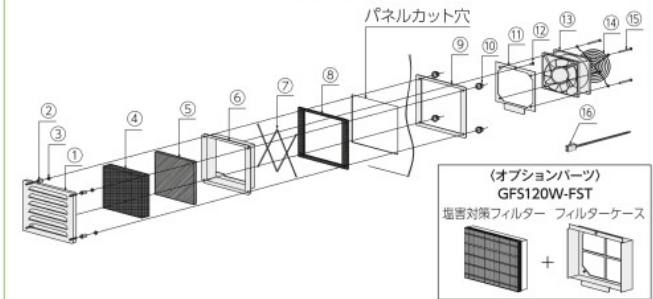

① ルーバー本体	1個	⑨ 押え枠	1枚
② ジュラコンスペーサー	4個	⑩ フランジナット(M5)	4個
③ ナイロンワッシャ	4枚	⑪ フィルターカバー	1枚
④ 水切りフィルター	1枚	⑫ フィルターカバー取付ローレットビス	1本
⑤ 防塵フィルター	1枚	⑬ ファン	1個
⑥ フィルターケース	1個	⑭ フィンガーガード	1個
⑦ フィルター押え金具	2個	⑮ ファン取付ビス(M4)	4本
⑧ 防水パッキン(t=3)(難燃性:UL94 HF-1)	1枚	⑯ ファン電源コード(1m)	1本

用途


各種盤の強制換気にご使用ください。
ファンが不要であれば、品番末尾に「FN」を追加してください。
(例:GFS-120C-FN)
※吸気側で使用する際はファン無しの自然吸気でご使用ください。

特長

1. 水切りフィルターにより防水性に優れた構造になっています。
2. パネルに角穴加工だけで取付けることができます。
3. 付属のファンにはフィンガーガード・電源コードがセットとなっています。
4. フィルターは洗浄・再利用が可能です。
5. 塗装色はベージュ色5Y7/1とクリーム色2.5Y9/1がお選びいただけます。(半ツヤ)

材質

ギャラリ- : SUS製 1.5mm
防塵フィルター: ポリエステル製
フィルターケース・押え枠: SUS製 1.2mm
GFS120-FB(GFS-120用)
フィルターカバー : SUS製 1.0mm
水切りフィルター: 塩化ビニリデン製
ファン : アルミダイキャスト製(フレーム部)
GFS120-FM(GFS-120用)
ポリカーボネイト製(羽根部)

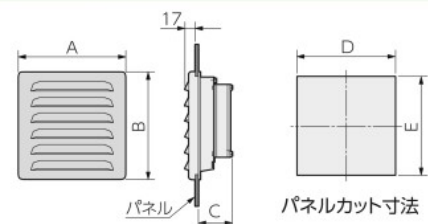

品番	寸法(mm)	定格電圧 AC(V)	入力 (W)	最大風量(m³/min) 50/60Hz	ローヤル電機
ベージュ5Y7/1 クリーム2.5Y9/1	A B C D E	100	15/14	1.0/1.2	UT120C(120角)
GFS-120W GFS-120C	170 170 65 155 155	100	15/14	1.0/1.2	UT120C(120角)

オプションパーツ

GFS120W-FST 塩害対策フィルターと塩害対策フィルターケースのセット

「GFS120W-FST」をGFS-120型に装着することで、塩害対策仕様へのバージョンアップも簡単に行えます。

⚠ 注意: 締付ナットは均等に締付けてください。適正締付トルクは1.96N・m(20kgf・cm)です。
※塩害対策フィルター交換時期の目安は、半年~1年です。海岸に近い地域など粒径が大きい塩害粒子が多く漂う環境下では、早期に目詰まりする場合があります。

※この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

C

ギャラリ-

LED照明

ギャラリ-

フィルター

窓枠

盤用
アクセサリ-

ヒーター

除湿器・
制御器アルミ
ヒートシンク

接地用品

ラベル・
シート

安全警報用品

キャビネット

ガス関連
機器環境安全機器・
保安用品

海外製品