


型番：ET-100SC ET-100PC(取付金具付)
 ET-200SC ET-200PC(取付金具付)
定格電圧：AC100V AC200V
周波数：50—60Hz共用
停電補償：補償時間約200時間
 (ニッケルカドミ電池)他使用
充電時間：約200時間補償に対して50時間の充電時間が必要です。
電圧変動率：定格電圧±10%以内
周囲温度：-10°C ~ 45°C以内
接点定格：

常 用	AC 100V	AC 200V
抵抗負荷	7 A	7 A

●内部結線図

- N₁.....P.L用ネオンランプ
- N₂.....出力ランプ
- ZMR.....バリスター
- D₁, D₂.....ダイオード
- D₃.....定電圧ダイオード
- B.....ニッケルカドミ電池
- R₁, R₂, R₃, R₄....保護抵抗器
- R₅, R₆....電流コントロール抵抗器
- TS.....タイムスイッチ
- D₄.....整流器

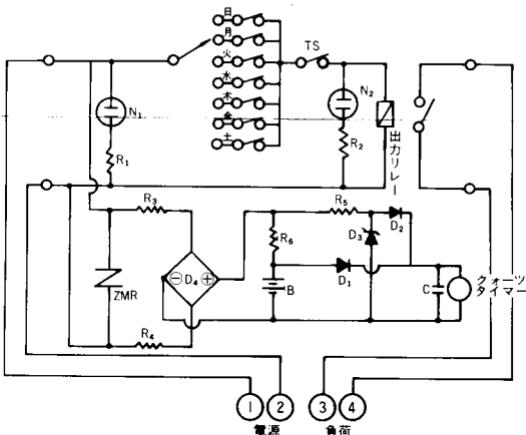

●曜日設定

日	月	火	水	木	金	土
ON						
OFF						

休日の場合はその曜日のスイッチを OFF にする。

例—土、日、休日の場合

土、日のスイッチを

OFF にする。

出勤、又運転の場合はその曜日のスイッチを ON にする。