


サイズ表

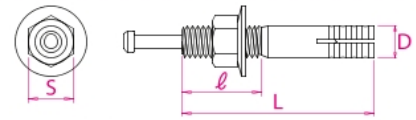

Cタイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理

| ねじの呼び (外径 D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 座金付ナット 二面幅 S | 入数 | | 標準価格 (税抜き) |
|-----------------|--------|---------|-----------|------------|------|---------------|--------|-----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | | | | | | 小箱 | 大箱 | |
| M 6 | C- 645 | 45 | 15 | 5 | 6.4 | 30 | 36 以上 | 10 | 800 | - | 66 |
| | C- 660 | 60 | 20 | 20 | | | | | | | 79 |
| | C- 680 | 80 | 40 | 40 | | | | | | | 148 |
| M 8 | C- 840 | 40 | 15 | 5 | 8.5 | 35 | 43 以上 | 12 | 50 | 400 | 79 |
| | C- 850 | 50 | 20 | 15 | | | | | | | 85 |
| | C- 860 | 60 | 25 | 25 | | | | | | | 93 |
| | C- 870 | 70 | 45 | 45 | | | | | | | 104 |
| | C- 890 | 90 | 55 | 55 | | | | | | | 149 |
| | C- 810 | 100 | 30 | 30 | | | | | | | 187 |
| M10 | C-1050 | 50 | 20 | 6 | 10.5 | 40 | 50 以上 | 14 | 300 | - | 91 |
| | C-1060 | 60 | 25 | 16 | | | | | | | 98 |
| | C-1070 | 70 | 26 | 26 | | | | | | | 127 |
| | C-1080 | 80 | 36 | 36 | | | | | | | 149 |
| | C-1090 | 90 | 46 | 46 | | | | | | | 169 |
| | C-1010 | 100 | 66 | 66 | | | | | | | 193 |
| | C-1012 | 120 | 96 | 96 | | | | | | | 227 |
| | C-1015 | 150 | 30 | 30 | | | | | | | 310 |
| M12 | C-1260 | 60 | 20 | 6 | 12.7 | 50 | 62 以上 | 19 | 30 | 240 | 149 |
| | C-1270 | 70 | 25 | 16 | | | | | | | 157 |
| | C-1280 | 80 | 26 | 26 | | | | | | | 186 |
| | C-1290 | 90 | 36 | 36 | | | | | | | 213 |
| | C-1210 | 100 | 56 | 56 | | | | | | | 250 |
| | C-1212 | 120 | 86 | 86 | | | | | | | 315 |
| | C-1215 | 150 | 30 | 30 | | | | | | | 384 |
| M16 | C-1680 | 80 | 30 | 10 | 17.0 | 60 | 76 以上 | 24 | 15 | 90 | 333 |
| | C-1610 | 100 | 40 | 20 | | | | | | | 374 |
| | C-1612 | 120 | 40 | 40 | | | | | | | 441 |
| | C-1615 | 150 | 70 | 70 | | | | | | | 562 |
| | C-1619 | 190 | 110 | 110 | | | | | | | 716 |
| M20 | C-2010 | 100 | 40 | 15 | 21.5 | 80 | 100 以上 | 30 | 10 | 40 | 683 |
| | C-2013 | 130 | 25 | 25 | | | | | | | 821 |
| | C-2015 | 150 | 45 | 45 | | | | | | | 1,120 |
| | C-2019 | 190 | 85 | 85 | | | | | | | 1,310 |
| | C-2023 | 230 | 125 | 125 | | | | | | | 1,620 |

・座金付きナット仕様

Cタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

| ねじの呼び (外径 D) | 品番 | 全長 L | ねじ長さ ℓ | 最大 取付物厚 | 穿孔径 | アンカー 埋込み長さ | 穿孔深さ | 座金付ナット 二面幅 S | 入数 | | 標準価格 (税抜き) |
|-----------------|--------|---------|-----------|------------|------|---------------|-------|-----------------|-----|-----|---------------|
| | | | | | | | | | 小箱 | 大箱 | |
| W5/16 | C-2550 | 50 | 20 | 5 | 8.5 | 35 | 43 以上 | 12 | 50 | 800 | 96 |
| | C-2570 | 70 | 25 | 25 | | | | | | | 114 |
| W3/8 | C-3060 | 60 | 25 | 6 | 10.0 | 40 | 50 以上 | 14 | 300 | - | 139 |
| | C-3080 | 80 | 26 | 26 | | | | | | | 173 |
| | C-3090 | 90 | 36 | 36 | | | | | | | 199 |
| W1/2 | C-4070 | 70 | 25 | 6 | 13.5 | 50 | 62 以上 | 21 | 30 | 240 | 195 |
| | C-4090 | 90 | 30 | 26 | | | | | | | 180 |

- ・W5/16-W3/8は、座金付きナット仕様
- ・W1/2は、ナット/ワッシャー仕様
- ・穿孔深さ=アンカー埋込み長さ+アンカー外径分以上