

外壁用ステンレス製換気口〈ウエザーカバー〉

Stainless Steel Hood

WC-S 大口徑

〈金網型3メッシュ〉




OK
規格外製品可能

大口徑

- 材質 SUS304 0.6t
- 仕上 研磨
- 金網脱着式

金網付製品	型式
10メッシュ	WC-S 10M
5メッシュ	WC-S 5M

- 特注品
規格外製品も製作いたします。

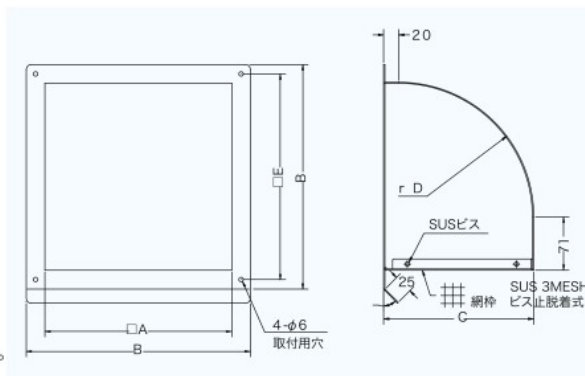

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
WC200S	200	250	150	130	225	¥10,500	¥5,400
WC250S	250	300	200	180	275	¥13,200	¥5,700
WC300S	300	350	250	230	325	¥17,400	¥6,000
WC350S	350	400	300	280	375	¥21,000	¥8,000

WCD-S 大口徑

〈金網型3メッシュ 防火ダンパー付〉



前フューズ
Front Fuse


OK
規格外製品可能

大口徑

- 材質 SUS304 1.5t
FD:SUS304 1.5t
- 仕上 研磨
- 金網脱着式
- 温度フューズ 標準72℃
オプション
120℃・180℃

金網付製品	型式
10メッシュ	WCD-S 10M
5メッシュ	WCD-S 5M

- 特注品
規格外製品も製作いたします。

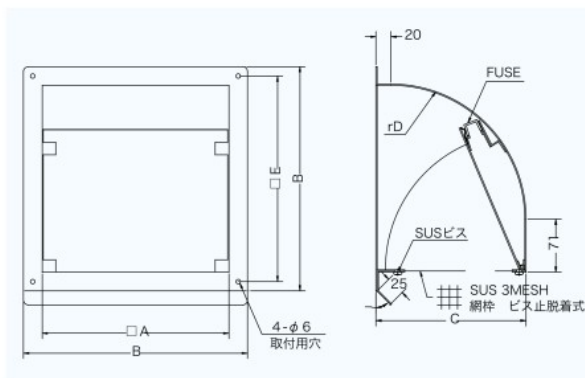

Dimensions

* 指定色は日塗工の番号でご指定下さい。

Model	A	B	C	D	E	標準価格	指定色加算
WCD200S	200	250	150	130	225	¥18,000	¥6,500
WCD250S	250	300	200	180	275	¥20,400	¥6,900
WCD300S	300	350	250	230	325	¥26,400	¥7,200
WCD350S	350	400	300	280	375	¥32,400	¥9,600