

ねじなし TCユニバーサル 鋳鉄製 JIS C 8330 (PSE)

薄鋼用 電気亜鉛めっき
厚鋼用 溶融亜鉛めっき


LL形



LB形



T形

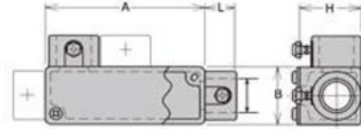

薄鋼用・厚鋼用（ケーブル工事用）

種類	薄鋼用		厚鋼用HDZ		A	B	H	L	重量g	梱包数
	品番	サイズ	品番	サイズ						
LL形	TCUL19	19	TCULZ16※	16	90	33	35	18	480	50
	TCUL25	25	TCULZ22※	22	95	40	42	20	600	35
	TCUL31	31	TCULZ28※	28	110	45	47		700	30
	TCUL39※	39	TCULZ36※	36	120	60	62	25	1000	12
	TCUL51※	51	TCULZ42※	42			63		1200	
	TCUL63※	63	TCULZ54※	54	75	78	1900		8	
	TCUL75※	75	TCULZ70※	70	200	89	91	34	3650	4
LB形	TCUB19	19	TCUBZ16※	16	90	33	35	18	480	50
	TCUB25	25	TCUBZ22※	22	95	40	42	20	600	35
	TCUB31	31	TCUBZ28※	28	110	45	47		700	30
	TCUB39※	39	TCUBZ36※	36	120	60	62	25	1000	12
	TCUB51※	51	TCUBZ42※	42			63		1200	
	TCUB63※	63	TCUBZ54※	54	75	78	1900		8	
	TCUB75※	75	TCUBZ70※	70	200	89	91	34	3650	4
T形	TCUT19※	19	TCUTZ16※	16	90	33	35	18	490	50
	TCUT25※	25	TCUTZ22※	22	95	40	42	20	610	35
	TCUT31※	31	TCUTZ28※	28	110	45	47		710	20
	TCUT39※	39	TCUTZ36※	36	120	60	62	25	1250	12
	TCUT51※	51	TCUTZ42※	42			63		1300	
	TCUT63※	63	TCUTZ54※	54	75	78	2200		6	
	TCUT75※	75	TCUTZ70※	70	200	89	91	34	3950	3

厚鋼用 溶融亜鉛めっき付着量300 g/m²以上

※印はJIS規格外製品です。