

# LEDハンドライト(充電式・コード式)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業灯・照明用品

ヘッドライト

懐中電灯

投光器

作業灯

ブラックライト

連結式ライト

電気スタンド

マグネット電気スタンド

照明器具

LED電球

電球

直管形ランプ

リング形ランプ

蛍光灯

飛散防止チューブ

ランタン

修理可能

修理可能

修理可能

修理可能



修理可能

修理可能

同商品群  
在庫数 **86** アイテム

## Rechargeable LED Working Light 充電式コードレスLEDライト(電池パック付)

付属品 ●電池パック(LB-P)  
製造国 ●日本

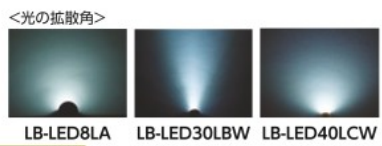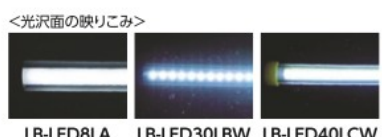

品番	最大点灯時間(h)
LB-LED30LB	7
LB-LED30LBW	7
LB-LED30LCW	8
LB-LED40LCW	6

**標準タイプ** 特長 ●直管型高輝度LED仕様です。 ●目に優しい光源です。 ●照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。 ●最大点灯時間:4.5時間  
**スリムタイプ** 特長 ●照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 ●高輝度LED×30球

発注単位1台										発注単位1台									
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ(lm)	全長(mm)	タイプ	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ(lm)	全長(mm)	タイプ	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
407-2235	LB-LED8LA	¥27,000	¥27,000	375	452	標準	6	360	111(81)	363-4698	LB-LED30LB	¥32,000	¥32,000	145	418	耐薬品型	6	290	42(83)
407-2243	LB-LED8LAE	¥29,000	¥29,000	375	452	耐薬品型	6	360	19(45)	454-8345	LB-LED30LBW	¥33,000	¥33,000	145	404	耐薬品・防雨型	6	300	8(73)
407-2251	LB-LED8LW	¥30,000	¥30,000	375	439	防雨型	6	370	72(147)	816-2459	LB-LED30LCW	¥28,000	¥28,000	180	329	耐薬品・防雨型	6	310	2(100)
407-2260	LB-LED8LWE	¥32,000	¥32,000	375	439	耐薬品・防雨型	6	370	52(56)	816-2461	LB-LED40LCW	¥29,000	¥29,000	260	404	耐薬品・防雨型	6	325	19(83)

商品のお問い合わせ:03-3759-8261 http://www.sagaden.co.jp/

同商品群  
在庫数 **86** アイテム

## Rechargeable LED Working Light Set 充電式コードレスLEDライト(電池パック・充電器付)

付属品 ●電池パック(LB-P)  
●充電器(LB-C)  
製造国 ●日本



**標準タイプ** 特長 ●直管型高輝度LED仕様です。 ●目に優しい光源です。 ●照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。 ●拡散板の効果により、映りこみもきれいで、金型やワークの表面の歪みのチェックなどに利用できます。 ●最大点灯時間:4.5時間  
**スリムタイプ** 特長 ●照明部が20mmと細く狭い場所での作業にも適しています。 ●高輝度LED×30球

品番	最大点灯時間(h)
LB-LED30B	7
LB-LED30BW	7
LB-LED30CW	8
LB-LED40CW	6


発注単位1セット										発注単位1セット									
発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	明るさ(lm)	全長(mm)	タイプ	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)	発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー希望小売価格(1セット)	明るさ(lm)	全長(mm)	タイプ	梱包数(セット)	質量(g)	実績(前年比%)
395-7420	LB-LED8A	¥37,000	¥37,000	375	452	標準	6	370	96(75)	363-4680	LB-LED30B	¥42,000	¥42,000	145	418	耐薬品型	6	290	19(42)
407-2227	LB-LED8AE	¥39,000	¥39,000	375	452	耐薬品型	6	370	31(104)	447-6565	LB-LED30BW	¥43,000	¥43,000	145	404	耐薬品・防雨型	6	300	3(17)
395-7438	LB-LED8W	¥40,000	¥40,000	375	439	防雨型	6	370	35(77)	816-2458	LB-LED30CW	¥38,000	¥38,000	180	329	防雨型	6	310	5(-)
407-2278	LB-LED8WE	¥42,000	¥42,000	375	439	耐薬品・防雨型	6	370	46(87)	816-2460	LB-LED40CW	¥39,000	¥39,000	260	404	防雨型	6	325	8(200)

商品のお問い合わせ:03-3759-8261 http://www.sagaden.co.jp/

同商品群  
在庫数 **86** アイテム

## Mountable Strong LED Light “ストロングライトLED”

特長 ●消費電力が従来の蛍光管の約半分です。 ●低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。) ●CO<sub>2</sub>排出量も少ないです。 ●蛍光灯と同様の光源です。 ●保護等級:IP66 ●二重絶縁構造  
仕様 ●外筒:ポリカーボネート  
製造国 ●日本

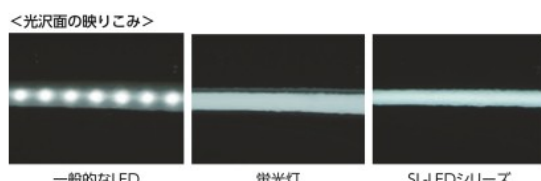

**取り付けタイプ**

発注単位1台											
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ(lm)	コード長さ(m)	全長(mm)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
407-2286	SL-LED20M	¥30,800	¥30,800	875	5	684	100	9	6	0.95	231(75)
407-2308	SL-LED40M	¥37,800	¥37,800	2200	5	1302	100	14	6	1.45	203(62)

**連結タイプ** 仕様 ●最大連結数:15台まで

発注単位1台												
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	明るさ(lm)	入力コード(m)	出力コード(m)	全長(mm)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
407-2294	SL-LED20M-FA	¥35,800	¥35,800	875	5	0.2	684	100	9	6	1.26	22(92)
407-2316	SL-LED40M-FA	¥42,800	¥42,800	2200	5	0.2	1302	100	14	6	1.78	79(57)

商品のお問い合わせ:03-3759-8261 http://www.sagaden.co.jp/