

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。




Rechargeable Fluorescent Working Light

“充電式コードレスライト”(電池パック付)

修理
可能

- 特長
- 追加購入用のコードレスライト本体です。
 - 耐薬品性のタイプは、シンナーなどで拭いても溶けて白くなりにくいです。
 - 充電器は付属しておりません。
- 付属品
- 電池パック(LB-P)
- 製造国 日本

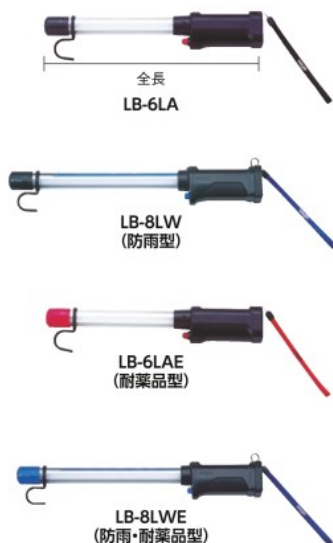

品番	交換蛍光灯
LB-6タイプ	FL6EX-N-APK
LB-8タイプ	FL8EX-N-APK



発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	タイプ	全長 (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
327-0904	LB-6LA	¥19,500	¥21,000	280	標準	375	6	6	350	21(140)
327-0882	LB-8LA	¥19,500	¥21,000	460	標準	452	8	6	360	42(80)
327-0912	LB-6LW	¥22,286	¥24,000	280	防雨型	365	6	6	350	0(-)
327-0891	LB-8LW	¥22,286	¥24,000	460	防雨型	440	8	6	370	11(33)
390-9514	LB-6LAE	¥21,357	¥23,000	280	耐薬品	375	6	6	350	2(29)
390-9531	LB-8LAE	¥21,357	¥23,000	460	耐薬品	452	8	6	360	25(56)
390-9522	LB-6LWE	¥24,143	¥26,000	280	防雨・耐薬品	365	6	6	350	7(100)
390-9549	LB-8LWE	¥24,143	¥26,000	460	防雨・耐薬品	440	8	6	370	34(107)

商品の問い合わせ: 03-3759-8261 <http://www.sagaden.co.jp/>




Rechargeable Fluorescent Working Light Set

“充電式コードレスライト”(充電器・電池パック付)

修理
可能

- 特長
- メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
 - 耐薬品性のタイプは、シンナーなどで拭いても溶けて白くなりにくいです。
- 仕様
- 連続点灯: 2.5時間(6W)、2時間(8W)
- 付属品
- 電池パック(LB-P)
 - 充電器(LB-C)
- 製造国 日本

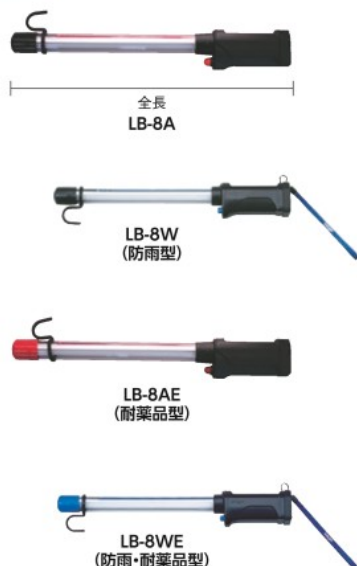

品番	交換蛍光灯
LB-6タイプ	FL6EX-N-APK
LB-8タイプ	FL8EX-N-APK



発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	明るさ (lm)	タイプ	全長 (mm)	消費電力 (W)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
326-6346	LB-6A	¥29,714	¥32,000	280	標準	375	6	6	350	4(40)
307-2797	LB-8A	¥29,714	¥32,000	460	標準	452	8	6	360	71(90)
307-2771	LB-6W	¥32,500	¥35,000	280	防雨型	365	6	6	350	7(700)
276-1157	LB-8W	¥32,500	¥35,000	460	防雨型	440	8	6	370	38(103)
326-6354	LB-6AE	¥31,571	¥34,000	280	耐薬品	375	6	6	350	1(34)
307-2801	LB-8AE	¥31,571	¥34,000	460	耐薬品	452	8	6	360	11(62)
307-2789	LB-6WE	¥34,357	¥37,000	280	防雨・耐薬品	365	6	6	350	0(-)
276-1173	LB-8WE	¥34,357	¥37,000	460	防雨・耐薬品	440	8	6	370	20(36)

商品の問い合わせ: 03-3759-8261 <http://www.sagaden.co.jp/>



Holding Strong LED Light

“ストロングライトLED”

修理
可能

- 特長
- 照明部分が30mmとスリムなので、狭いところもしっかり照らせます。
 - グリップは握り易く、長時間の作業でも疲れません。
- 仕様
- 照度(0.3m): 840lx
 - 保護等級: IP66
 - 二重絶縁構造
 - 外筒: ポリカーボネート
- 製造国 日本



Battery/Charger for Rechargeable Working Light

充電式ハンドライト用電池パック・充電器

- 仕様
- 電池パック充電時間: 約3.5時間
- 製造国 日本



標準消費電力料金
0.12円/h

Sagaden 電気工業株式会社 [435860]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	明るさ (lm)	コード長さ (m)	全長 (mm)	電源 (V)	消費電力 (W)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
447-6581	SL-LED8W	¥22,800	¥22,800	445	5	449	100	4.5	6	770	87(76)
447-6590	SL-LED8W-N	¥20,800	¥20,800	445	5	449	100	4.5	6	760	35(206)

商品の問い合わせ: 03-3759-8261 <http://www.sagaden.co.jp/>

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	品名	定格電圧 (V)	充電サイクル	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
276-1190	LB-P	¥13,000	¥14,000	電池パック (リチウムイオンバッテリー)	7.4	500回	6	95	291 (64)
276-1203	LB-C	¥13,929	¥15,000	充電器	8.4	-	6	280	133(95)

商品の問い合わせ: 03-3759-8261 <http://www.sagaden.co.jp/>