



 

Curing Sheet

ダンボールプラスチック養生シート



同商品群
在庫数 90 アイテム

- 特長**
- 軽く持ち運びが容易です。
 - 折り曲げ、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。
 - 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果があります。
 - 耐薬品性、耐油性、耐水性に優れ、何度も繰り返し使用できます。
- 用途**
- 内装時の養生地、輸送時の保護に
- 材質**
- ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- 台湾

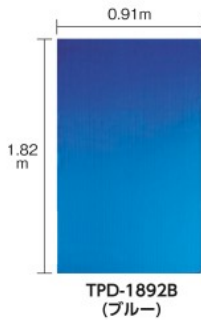

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	幅×長さ(m)	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
856-6762	TPD-1892B	¥ 393	¥ 460	ブルー	0.91×1.82	2.5	20	464	17476(95)
856-6763	TPD-1892NR	¥ 393	¥ 460	ナチュラル	0.91×1.82	2.5	20	464	29501(103)
856-6764	TPD-1894B	¥1,081	¥1,260	ブルー	0.91×1.82	4	10	961	6554(106)
856-6765	TPD-1894BK	¥1,081	¥1,260	ブラック	0.91×1.82	4	10	961	6844(120)
856-6766	TPD-1894NR	¥1,081	¥1,260	ナチュラル	0.91×1.82	4	10	961	7011(217)
856-6767	TPD-1894W	¥1,081	¥1,260	ホワイト	0.91×1.82	4	10	961	9958(149)

トラスコ中山㈱[706280]

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>




Sunply

プラスチック段ボール“サンプライ”




同商品群
在庫数 99 アイテム

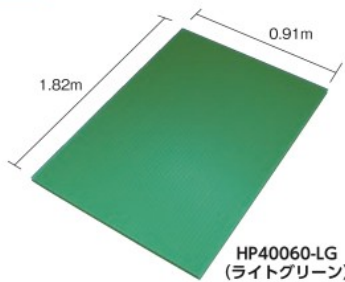


- 特長**
- 高剛性・高衝撃に優れています。
- 材質**
- ポリプロピレン(PP)
- 製造国**
- 日本


HP50100断面

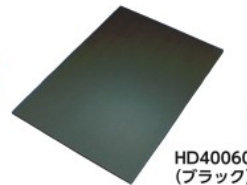

HD40060 (ブラック)

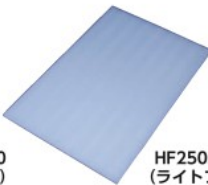

HF25030-LB (ライトブルー)

 

HF25030断面

0.3×0.3m(幅×長さ)

0.3×0.42m(幅×長さ)

発注単位1枚

住化プラスチック㈱[311581]

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
205-1106	HP30050-BL 303303	¥111	¥130	ブラック	3	25	0.05	3(-)
205-1069	HP30050-GY 303303	¥111	¥130	グレー	3	25	0.05	1(-)
205-1084	HP30050-LB 303303	¥111	¥130	ライトブルー	3	25	0.05	3(-)
205-1074	HP30050-LG 303303	¥111	¥130	ライトグリーン	3	25	0.05	25(-)
205-1092	HP30050-N 303303	¥111	¥130	ナチュラル	3	25	0.05	72(-)
204-9593	HP40060-BL 303303	¥134	¥156	ブラック	4	25	0.06	31(-)
205-1086	HP40060-GY 303303	¥134	¥156	グレー	4	25	0.06	8(-)
205-1090	HP40060-LB 303303	¥134	¥156	ライトブルー	4	25	0.06	0(-)
205-1081	HP40060-LG 303303	¥134	¥156	ライトグリーン	4	25	0.06	6(-)
204-9577	HP40060-N 303303	¥134	¥156	ナチュラル	4	25	0.06	10(-)
205-1064	HP40060-WH 303303	¥134	¥156	ホワイト	4	25	0.06	5(-)
205-1065	HP50100-BL 303303	¥179	¥208	ブラック	5	25	0.09	3(-)
204-9589	HP50100-GY 303303	¥179	¥208	グレー	5	25	0.09	4(-)
204-9573	HP50100-LB 303303	¥179	¥208	ライトブルー	5	25	0.09	173(-)
204-9581	HP50100-LG 303303	¥179	¥208	ライトグリーン	5	25	0.09	8(-)
205-1104	HP50100-N 303303	¥179	¥208	ナチュラル	5	25	0.09	2(-)
205-1066	HP50100-WH 303303	¥179	¥208	ホワイト	5	25	0.09	2(-)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
205-1085	HP30050-BL A3	¥156	¥182	ブラック	3	25	0.06	43(-)
205-1067	HP30050-GY A3	¥156	¥182	グレー	3	25	0.06	109(-)
204-9575	HP30050-LB A3	¥156	¥182	ライトブルー	3	25	0.06	6(-)
205-1107	HP30050-LG A3	¥156	¥182	ライトグリーン	3	25	0.06	7(-)
205-1077	HP30050-N A3	¥156	¥182	ナチュラル	3	25	0.06	163(-)
204-9582	HP40060-BL A3	¥179	¥208	ブラック	4	25	0.08	49(-)
204-9569	HP40060-GY A3	¥179	¥208	グレー	4	25	0.08	4(-)
205-1076	HP40060-LB A3	¥179	¥208	ライトブルー	4	25	0.08	36(-)
205-1098	HP40060-LG A3	¥179	¥208	ライトグリーン	4	25	0.08	0(-)
204-9578	HP40060-N A3	¥179	¥208	ナチュラル	4	25	0.08	1(-)
205-1083	HP40060-WH A3	¥179	¥208	ホワイト	4	25	0.08	108(-)
205-1093	HP50100-BL A3	¥246	¥286	ブラック	5	25	0.13	36(-)
205-1097	HP50100-GY A3	¥246	¥286	グレー	5	25	0.13	0(-)
204-9586	HP50100-LB A3	¥246	¥286	ライトブルー	5	25	0.13	0(-)
205-1102	HP50100-LG A3	¥246	¥286	ライトグリーン	5	25	0.13	0(-)
205-1108	HP50100-N A3	¥246	¥286	ナチュラル	5	25	0.13	96(-)
205-1089	HP50100-WH A3	¥246	¥286	ホワイト	5	25	0.13	25(-)

0.91×0.91m(幅×長さ)

0.91×1.82m(幅×長さ)

発注単位1枚

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
204-9591	HP30050-BL 910910	¥ 669	¥ 780	ブラック	3	20	0.41	112(-)
205-1105	HP30050-GY 910910	¥ 669	¥ 780	グレー	3	20	0.41	5(-)
205-1094	HP30050-LB 910910	¥ 669	¥ 780	ライトブルー	3	20	0.41	26(-)
205-1078	HP30050-LG 910910	¥ 669	¥ 780	ライトグリーン	3	20	0.41	23(-)
205-1103	HP30050-N 910910	¥ 669	¥ 780	ナチュラル	3	20	0.41	54(-)
205-1101	HP40060-BL 910910	¥ 713	¥ 832	ブラック	4	20	0.50	111(-)
205-1099	HP40060-GY 910910	¥ 713	¥ 832	グレー	4	20	0.50	8(-)
205-1082	HP40060-LB 910910	¥ 713	¥ 832	ライトブルー	4	20	0.50	25(-)
204-9571	HP40060-LG 910910	¥ 713	¥ 832	ライトグリーン	4	20	0.50	27(-)
205-1080	HP40060-N 910910	¥ 713	¥ 832	ナチュラル	4	20	0.50	68(-)
205-1071	HP40060-WH 910910	¥ 713	¥ 832	ホワイト	4	20	0.50	180(-)
205-1072	HP50100-BL 910910	¥1,159	¥1,352	ブラック	5	20	0.83	44(-)
205-1100	HP50100-GY 910910	¥1,159	¥1,352	グレー	5	20	0.83	18(-)
205-1068	HP50100-LB 910910	¥1,159	¥1,352	ライトブルー	5	20	0.83	22(-)
204-9584	HP50100-LG 910910	¥1,159	¥1,352	ライトグリーン	5	20	0.83	3(-)
205-1073	HP50100-N 910910	¥1,159	¥1,352	ナチュラル	5	20	0.83	94(-)
205-1070	HP50100-WH 910910	¥1,159	¥1,352	ホワイト	5	20	0.83	40(-)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
205-1063	HP30050-BL 9101820	¥1,226	¥1,430	ブラック	3	10	0.83	318(795)
204-9570	HP30050-GY 9101820	¥1,226	¥1,430	グレー	3	10	0.83	62(-)
204-9574	HP30050-LB 9101820	¥1,226	¥1,430	ライトブルー	3	10	0.83	77(770)
204-9587	HP30050-LG 9101820	¥1,226	¥1,430	ライトグリーン	3	10	0.83	58(-)
204-9585	HP30050-N 9101820	¥1,226	¥1,430	ナチュラル	3	10	0.83	238(476)
760-9647	HP40060-BL	¥1,329	オープン	ブラック	4	10	0.99	4186(174)
760-9655	HP40060-GY	¥1,329	オープン	グレー	4	10	0.99	716(79)
760-9663	HP40060-LB	¥1,329	オープン	ライトブルー	4	10	0.99	1493(146)
760-9671	HP40060-LG	¥1,329	オープン	ライトグリーン	4	10	0.99	1661(157)
760-9680	HP40060-N	¥1,329	オープン	ナチュラル	4	10	0.99	3564(370)
760-9698	HP40060-WH	¥1,329	オープン	ホワイト	4	10	0.99	4289(252)
760-9701	HP50100-BL	¥2,186	オープン	ブラック	5	10	1.66	2917(148)
760-9710	HP50100-GY	¥2,186	オープン	グレー	5	10	1.66	814(178)
760-9728	HP50100-LB	¥2,186	オープン	ライトブルー	5	10	1.66	1449(160)
760-9736	HP50100-LG	¥2,186	オープン	ライトグリーン	5	10	1.66	780(176)
760-9744	HP50100-N	¥2,186	オープン	ナチュラル	5	10	1.66	1331(170)
760-9752	HP50100-WH	¥2,186	オープン	ホワイト	5	10	1.66	2526(141)

導電性タイプ0.91×1.82m(幅×長さ)

軽量タイプ0.91×1.82m(幅×長さ)

発注単位1枚

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-9604	HD40060	¥2,186	オープン	ブラック	4	10	0.99	3300(175)
760-9612	HD50090	¥3,257	オープン	ブラック	5	10	1.49	1786(162)

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	色	厚さ(mm)	梱包数(枚)	質量(kg)	実績(前年比%)
760-9621	HF25030-LB	¥1,129	オープン	ライトブルー	3.5	10	0.5	452(266)
760-9639	HF25030-N	¥1,129	オープン	ナチュラル	3.5	10	0.5	945(610)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp>