

住化プラスチック

Sumiceller

**プラスチック発泡PPシート“スミセラー”**



同商品群 99 アイテム  
在庫数

- 特長**
- 柔軟性と耐衝撃性に優れ、軽量で高剛性の発泡シートです。
  - 均一、微小セル径で、表面は滑らかな感触です。
  - 水やゴミ・埃の侵入を防ぎ、洗浄も行えるため衛生的です。
  - 表面平滑性が良く、コロナ処理を施していることから印刷性に優れています。
  - リサイクル・リユース性に優れています。

**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本



3030090-N  
(ナチュラル)



ライトブルー



3030090WL-CB  
(チェストナットブラウン)



アンティークホワイト



アースグリーン



アンバーオーク

**用途** ●緩衝材、仕切板、陳列用棚、ボード板。

発注単位1枚 住化プラスチック株[311581]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
205-1087	3030090-LB 303303	¥ 290	¥ 338	ライトブルー	0.303×0.303	3	25	0.08	1 (-)
204-9592	3030090-N 303303	¥ 290	¥ 338	ナチュラル	0.303×0.303	3	25	0.08	5 (-)
205-1091	3030090-LB A3	¥ 401	¥ 468	ライトブルー	0.3×0.42	3	25	0.11	0 (-)
205-1096	3030090-N A3	¥ 401	¥ 468	ナチュラル	0.3×0.42	3	25	0.11	0 (-)
760-9485	3030090-LB	¥3,243	オープン	ライトブルー	0.91×1.82	3	10	1.49	1064(196)
760-9493	3030090-N	¥3,243	オープン	ナチュラル	0.91×1.82	3	10	1.49	212(90)
205-1079	3040120-LB 303303	¥ 423	¥ 494	ライトブルー	0.303×0.303	4	25	0.11	0 (-)
205-1075	3040120-N 303303	¥ 423	¥ 494	ナチュラル	0.303×0.303	4	25	0.11	0 (-)
204-9590	3040120-LB A3	¥ 580	¥ 676	ライトブルー	0.3×0.42	4	25	0.15	0 (-)
760-9540	3040120-LB	¥4,314	オープン	ライトブルー	0.91×1.82	4	10	1.99	68(79)
204-9572	3040120-N A3	¥ 580	¥ 676	ナチュラル	0.3×0.42	4	25	0.15	0 (-)
760-9558	3040120-N	¥4,314	オープン	ナチュラル	0.91×1.82	4	10	1.99	45(77)
204-9583	3050150-LB 303303	¥ 423	¥ 494	ライトブルー	0.303×0.303	5	25	0.14	2 (-)
204-9580	3050150-N 303303	¥ 423	¥ 494	ナチュラル	0.303×0.303	5	25	0.14	0 (-)
204-9579	3050150-LB A3	¥ 580	¥ 676	ライトブルー	0.3×0.42	5	25	0.13	0 (-)
205-1109	3050150-N A3	¥ 580	¥ 676	ナチュラル	0.3×0.42	5	25	0.13	8 (-)
760-9566	3050150-LB	¥5,386	オープン	ライトブルー	0.91×1.82	5	10	2.48	174(159)
760-9574	3050150-N	¥5,386	オープン	ナチュラル	0.91×1.82	5	10	2.48	106(52)

**木目調タイプ**

**用途** ●棚、ボード、工作用の板など。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9507	3030090WL-AW	¥3,957	オープン	アンティークホワイト	1.0×2.0	3	10	1.8	119(340)
760-9515	3030090WL-CB	¥3,957	オープン	チェストナットブラウン	1.0×2.0	3	10	1.8	26(60)
760-9523	3030090WL-EG	¥3,957	オープン	アースグリーン	1.0×2.0	3	10	1.8	14(83)
760-9531	3030090WL-UO	¥3,957	オープン	アンバーオーク	1.0×2.0	3	10	1.8	85(208)

**ハードタイプ**

**用途** ●床養生用。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9477	1430193-LB	¥4,929	オープン	ライトブルー	0.9×1.8	3	10	3.13	410(79)

**帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)**

**用途** ●製品保護の仕切板や緩衝材。

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	発泡倍率	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9582	4030068-PI	¥2,443	オープン	ピンク	1×1.5	約5	4倍	10	1.1	40(308)
760-9591	4230064-WH	¥2,557	オープン	ホワイト	1×1.5	約5	4.2倍	10	1.1	58(74)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp>


住化プラスチック

SUMIPANEL

**プラスチック段ボール“スミパネル”**



同商品群 99 アイテム  
在庫数

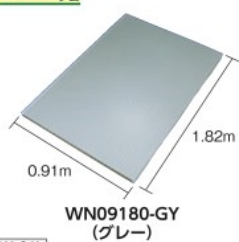

WN09180-GY  
(グレー)

- 特長**
- 耐水、耐薬品性に優れています。
  - 防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。

**用途** ●中重量物のコンテナ用や補強板。

**仕様** ●厚さ:9.0mm  
**材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本



断面

発注単位1枚 住化プラスチック株[311581]


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
760-9761	WN09180-GY	¥4,071	オープン	グレー	0.91×1.82	10	2.98	477(122)
760-9779	WN09180-WH	¥4,071	オープン	ホワイト	0.91×1.82	10	2.98	1071(193)
760-9787	WN09200-GY	¥4,514	オープン	グレー	0.91×1.82	10	3.31	201(94)
760-9795	WN09200-WH	¥4,514	オープン	ホワイト	0.91×1.82	10	3.31	182(123)

☎商品のお問い合わせ:0568-77-5161 <http://www.stertec.co.jp/~kunimori/kcp>

マルイチ



同商品群 14 アイテム  
在庫数

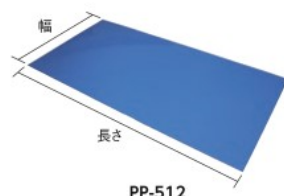

PP-512

Cromwell PP-Board

**クロムウェルPP養生板**

- 特長** ●強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
- 用途** ●重量物の搬入搬出時に。
- 材質** ●ポリプロピレン(PP)  
**製造国** ●日本

発注単位1枚 株式会社マルイチ[899191]

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	色	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
855-9303	PP-536	¥10,493	¥11,658	ブルー	0.91×1.82	5	3	7.5	30(72)
855-9304	PP-512	¥12,498	¥13,886	ブルー	1×2	5	2	9.0	124(259)

☎商品のお問い合わせ:046-220-1701 <http://www.maruichi-tec.co.jp/index.html>