


## 接続金具

### クイックカプラー(ねじ込み式)

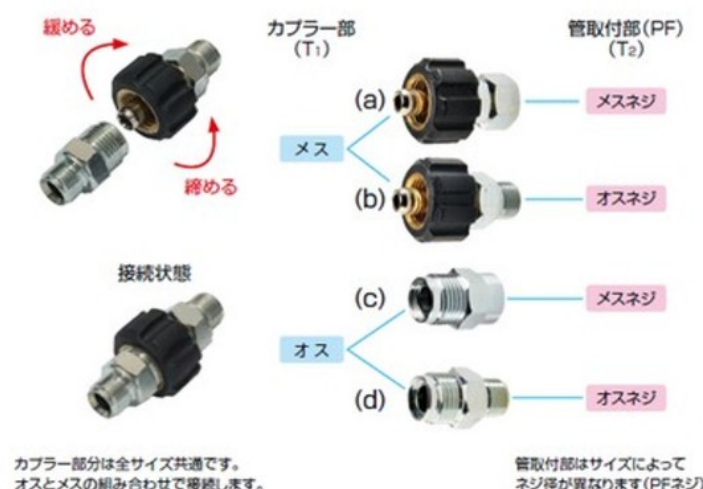


スーパー工業専用接続金具。工具無しで取り外しが行えて耐久性に優れています。  
カプラー部は共通仕様で管取付部のサイズが異なっても接続が可能です。

| 呼称          | カプラー部<br>T1 | 管取付部<br>T2 (PF) |     | コードNo.   |
|-------------|-------------|-----------------|-----|----------|
|             |             | T2 (PF)         | サイズ |          |
| (a) メス x メス | メス          | メスネジ            | 1/4 | 04000013 |
|             |             |                 | 3/8 | 04000011 |
|             |             |                 | 1/2 | 04000009 |
| (b) メス x オス | メス          | オスネジ            | 1/4 | 04000016 |
|             |             |                 | 3/8 | 04000015 |
|             |             |                 | 1/2 | 04000008 |
| (c) オス x メス | オス          | メスネジ            | 1/4 | 04000014 |
|             |             |                 | 3/8 | 04000012 |
|             |             |                 | 1/2 | 04000010 |
| (d) オス x オス | オス          | オスネジ            | 1/4 | 04000017 |
|             |             |                 | 3/8 | 04000018 |
|             |             |                 | 1/2 | 04000019 |

適用圧力: 25MPa以下 適用水温: 150℃以下

### ワンタッチカプラー

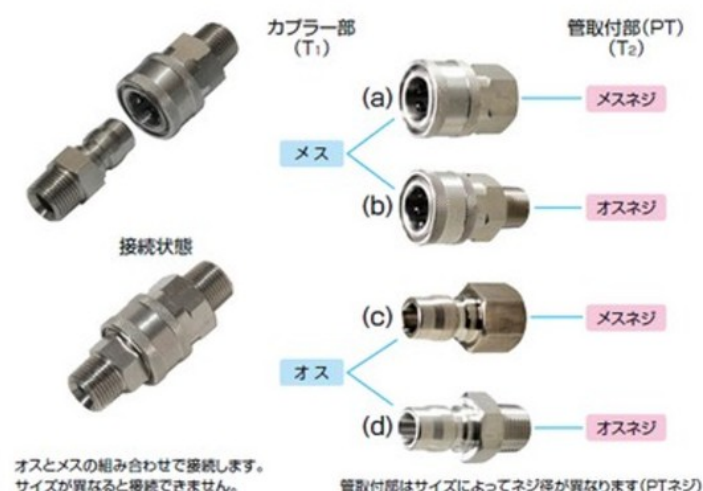

汎用性の高い高圧洗浄機用接続金具です。  
ステンレス仕様で耐久性に優れており、工具無しで簡単に取り外しができます。

| 呼称          | カプラー部<br>T1 | 管取付部<br>T2 (PT) | T1・T2<br>サイズ | 適用圧力    | コードNo.    |
|-------------|-------------|-----------------|--------------|---------|-----------|
|             |             |                 |              |         |           |
| (a) メス x メス | メス          | メスネジ            | 1/4          | 12MPa以下 | 040000689 |
|             |             |                 | 3/8          | 21MPa以下 | 040000678 |
|             |             |                 | 1/2          | 12MPa以下 | 040000681 |
| (b) メス x オス | メス          | オスネジ            | 1/4          | 12MPa以下 | 040000691 |
|             |             |                 | 3/8          | 21MPa以下 | 040000670 |
|             |             |                 | 1/2          | 12MPa以下 | 040000581 |
| (c) オス x メス | オス          | メスネジ            | 1/4          | 12MPa以下 | 040000688 |
|             |             |                 | 3/8          | 21MPa以下 | 04000067A |
|             |             |                 | 1/2          | 12MPa以下 | 040000682 |
| (d) オス x オス | オス          | オスネジ            | 1/4          | 12MPa以下 | 040000687 |
|             |             |                 | 3/8          | 21MPa以下 | 04000070C |
|             |             |                 | 1/2          | 12MPa以下 | 040000683 |

適用水温: 150℃以下

### 接続アダプター

オスシートとメスシートの組み合わせで止水します。  
※その他サイズはお問い合わせください。

適用圧力: 35MPa以下 適用水温: 150℃以下

| T1 (PF) | T2 (PT) | 呼称        | T1・T2サイズ  |           |           |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |         |           | 1/4       | 3/8       | 1/2       |
| メス      | オスシート   | メスネジ SR08 | 990001690 | 99000170  | 99000171  |
|         |         | オスネジ SR06 | 990001651 | 99000165  | 99000166  |
|         | メスシート   | メスネジ SR18 | 990001737 | 990001735 | 990001736 |
|         |         | オスネジ SR16 | 990002592 | 99000259  | 990002591 |
| オス      | オスシート   | メスネジ SR17 | 990001799 | 99000180  | 99000181  |
|         |         | オスネジ SR13 | 99000175  | 99000176  | 99000177  |
|         | メスシート   | メスネジ SR07 | 990001682 | 99000168  | 99000169  |
|         |         | オスネジ SR09 | 990001718 | 99000172  | 99000173  |