

在庫
54アイテム

エアドリル

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

空圧工具

SP AIR



Air Drill

エアドリル

修理可能

同商品群
在庫数 13 アイテム



SP-1511
(ピストル型)



SPD-52
(ピストル型)



SPD-51AH
(コーナー型)



SP-1513AH
(コーナー型)



SP-1522
(ピストル型)

梱包数:1台

特長 ●コンパクト設計で、電気ドリルの約半分の重さのため、コントロールが簡単です。
●連続使用可能です。

用途 ●10mmまでの強力ドリル作業、ワイヤブラッシング作業、
ホーニング・ホールソー作業などに。

仕様 ●ホース取付口:NPT1/4 ●使用空気圧力:0.62MPa ●排気:後方
製造国 ●日本

発注単位1台

梱包数:1台

備付セル[830900]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
469-0672	SP-1511	¥15,625	¥25,000	10	10	2500	0.4	152	0.9	-
541-4857	SP-1523D	¥26,875	¥43,000	10	10	3800	0.4	192	1.0	10(29)

正逆回転機構付

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
541-4865	SP-1525	¥23,125	¥37,000	10	10	2200	0.4	195	1.23	11(65)
238-8952	SPD-52	¥25,063	¥40,100	10	10	2200	0.4	195	1.23	24(71)
238-8944	SPD-51AH	¥28,438	¥45,500	10	10	1800	0.3	208	1.22	57(68)
390-0916	SP-1513AH	¥34,375	¥55,000	13	13	220	0.3	222	1.53	28(47)

サイレンサー有

発注単位1台

梱包数:1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
249-0480	SP-1522	¥20,625	¥33,000	10	10	2500	0.4	175	1.23	144(67)

商品のお問い合わせ:06-6976-7771 http://www.spair.co.jp/

シナノ



Air Drill

エアドリル

修理可能

同商品群
在庫数 7 アイテム



SI-5300A



SI-5200A



SI-5305A
(正逆回転機構付)



SI-5305-8A
(正逆回転機構付)

特長 ●耐久性の高い高級タイプです。 ●グリップカバー付です。

用途 ●穴あけ作業。

仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●日本

発注単位1台

信濃機販[470950]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
580-5121	SI-5300A	¥29,307	¥37,300	10	10	2200	0.61	1/4NPT	後方	181	1	0.89	11(100)
580-5112	SI-5200A	¥37,400	¥47,600	13	13	500	0.56	1/4NPT	後方	217	1	1.42	9(65)

正逆回転機構付

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
580-5139	SI-5305A	¥32,921	¥41,900	10	10	2200	0.66	1/4NPT	後方	177	1	0.98	8(115)
292-5699	SI-5305-8A	¥37,400	¥47,600	13	13	800	0.71	1/4NPT	後方	205	1	1.45	79(78)

商品のお問い合わせ:03-3931-3171 https://www.si-mark.co.jp

シナノ



Air Drill

エアドリル

修理可能

同商品群
在庫数 7 アイテム



SI-5501




SI-5506
(正逆回転機構付)

特長 ●小型・軽量・強力タイプです。

用途 ●あらゆる穴あけ作業に。

仕様 ●使用空気圧力:0.6MPa
製造国 ●日本

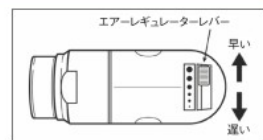

特長 ●回転数の調節ができるエアレギュレーター内蔵です。

発注単位1台

信濃機販[470950]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
336-6693	SI-5501	¥19,643	¥25,000	10	10	2250	0.37	1/4NPT	後方	160	1	0.59	108(95)

正逆回転機構付

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気	全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
332-0731	SI-5506	¥22,393	¥28,500	10	10	1700	0.41	1/4NPT	後方	160	1	0.59	70(81)

商品のお問い合わせ:03-3931-3171 https://www.si-mark.co.jp

京都機械工具



Air Drill

ドリル

修理可能

同商品群
在庫数 1 アイテム



JAP110

特長 ●ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
●トリガーの引き具合で回転を調整できるティーキングスロットルを採用しています。

用途 ●穴あけ作業に。

仕様 ●使用空気圧力:0.62MPa

付属品 ●エアカプラ ●エアツール用オイル

製造国 ●日本

空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気
0.44	NPT1/4	下方

梱包数:1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-1753	JAP110	¥21,257	¥24,800	10	10	2000	195	0.8	35(68)

ホームページ http://kjc.jp/

IR



Air Production Drill

エアプロダクションドリル

修理可能

同商品群
在庫数 1 アイテム



航空機向け



7AQST8

特長 ●航空機および一般産業用プロダクションドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
●細身のデザインが使用者の生産性を向上させます。

用途 ●航空機関係、一般産業用に。

仕様 ●使用空気圧力:0.63MPa
●最大締付トルク:30.5N・m

製造国 ●アメリカ

空気消費量 (m ³ /min)	ホース取付口	排気
0.7	NPT1/4	下方

梱包数:1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャック能力 (mm)	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (min ⁻¹)	全長 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
762-5201	7AQST8	¥142,300	オープン	13	13	600	222	1.5	0(-)

商品のお問い合わせ:0798-73-0593 http://www.nar-corp.com/