


ユニオンティー

UNION TEE (STC Type)

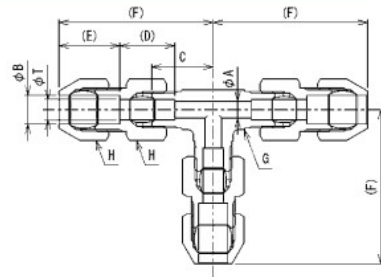

UNIT : mm

型番	チューブ外径	最小穴径	本体長さ	差込深さ		組込長さ	二面幅	六角対辺
TYPE NO.	TUBE O.D.	MIN. BORE	BODY	DEPTH		APPROX	WIDTH ACROSS HEX	WIDTH ACROSS HEX
	T	A	B	D	E	F	G	H


[ミリサイズチューブ用]

STC- 6M- 0	6	5	8.6	18.5	16.5	18	46	14	16
STC- 8M- 0	8	6	10.7	18.5	16.5	18.5	46.5	14	17
STC-10M- 0	10	8	12.8	23	18.5	20.5	53	16	21
STC-12M- 0	12	10	15	23	18.5	21.5	54	16	23

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

アダプター

ADAPTOR (SNC Type)

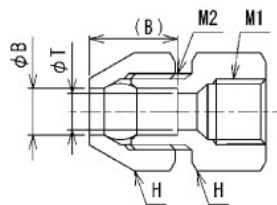

UNIT : mm

型番	組込長さ	六角対辺	適用ネジサイズ	
TYPE NO.	APPROX	WIDTH ACROSS HEX	METRIC SCREW THREAD	
	A	H	M1	M2

[ミリサイズチューブ用]


SNC- 6M	8.6	18	16	M11 × 1	M13 × 1
SNC- 8M	10.7	18.5	17	M12 × 1	M15 × 1
SNC-10M	12.8	20.5	21	M14 × 1	M18 × 1
SNC-12M	15	21.5	23	M16 × 1	M20 × 1

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

◎銅管用リングタイプ継手をコントロール銅管用ダブルナット継手に変換する為のアダプターです。
全ての銅管用リングタイプ継手に適用できます。

リング (黄銅性)

RING (SRR-B Type)

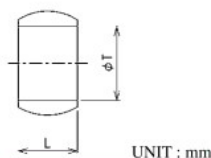

UNIT : mm

型番	チューブ外径	
TYPE NO.	TUBE O.D.	
	T	L


[ミリサイズチューブ用]

SRR- 6M- B	6	7
SRR- 8M- B	8	7
SRR-10M- B	10	7.6
SRR-12M- B	12	7.9

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

被覆用リング (樹脂製)

RING (SRC Type)

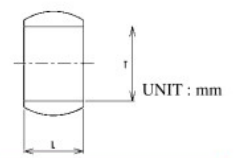

UNIT : mm

型番	チューブ外径	
TYPE NO.	TUBE O.D.	
	T	L

[ミリサイズチューブ用]

SRC- 6M	8.6	8.0
SRC- 8M	10.7	8.0
SRC-10M	12.8	9.0
SRC-12M	15.0	9.0

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。