


フィメールコネクター (テーパネジタイプ)

FEMALE CONNECTOR (SPD Type)

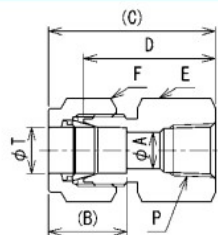

UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用テーパ めねじ	最小穴径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺	
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS HEX	
	T	P	A	B	C	D	E	F

[ミリサイズチューブ用]

SPD- 6M- 4RC	6	RC1/4	4.5	15.5	36.1	28.5	19	14
SPD- 6M- 6RC	6	RC3/8	4.5	15.5	38.1	30.5	22	14
SPD- 6M- 8RC	6	RC1/2	4.5	15.5	43.1	35.5	27	14
SPD- 8M- 4RC	8	RC1/4	6	16.5	36.7	29	19	16
SPD- 8M- 6RC	8	RC3/8	6	16.5	38.7	31	22	16
SPD- 8M- 8RC	8	RC1/2	6	16.5	43.7	36	27	16
SPD-10M- 4RC	10	RC1/4	8	17.2	37.7	30	19	19
SPD-10M- 6RC	10	RC3/8	8	17.2	39.7	32	22	19
SPD-10M- 8RC	10	RC1/2	8	17.2	44.7	37	27	19


[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SPD- 4C- 4RC	6.35(1/4")	RC1/4	4.8	15.5	36.1	28.5	19	14
SPD- 4C- 6RC	6.35(1/4")	RC3/8	4.8	15.5	38.1	30.5	22	14
SPD- 4C- 8RC	6.35(1/4")	RC1/2	4.8	15.5	43.1	35.5	27	14
SPD- 6C- 4RC	9.52(3/8")	RC1/4	7.5	17.2	37.7	30	19	17
SPD- 6C- 6RC	9.52(3/8")	RC3/8	7.5	17.2	39.7	32	22	17
SPD- 6C- 8RC	9.52(3/8")	RC1/2	7.5	17.2	44.7	37	27	17

◎A寸法はチューブ側とねじ側(P側)で異なる場合があります。A寸法は最小寸法を表しています。
 ◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
 ◎NPT (アメリカ管用テーパめねじ) をご注文の場合は、型番の"RC"を"NF"に変えてご用命下さい。
 例: SPD-6M-4RC ⇒ SPD-6M-4NF

フィメールコネクター (ストレートネジタイプ)

FEMALE CONNECTOR (SPD Type)

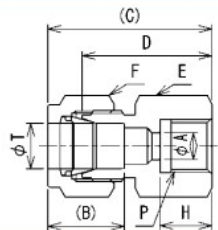

UNIT : mm

型番	チューブ外径	管用平行 めねじ	最小穴径	差込深さ	組込長さ	本体長さ	六角対辺		
TYPE NO.	TUBE O.D.	PIPE THREAD	MIN. BORE	DEPTH	APPROX	BODY	WIDTH ACROSS HEX		
	T	P	A	B	C	D	E	F	H

[ミリサイズチューブ用]

SPD- 6M- 4GC	6	G1/4	4.5	15.5	36.1	28.5	19	14	14
SPD- 6M- 6GC	6	G3/8	4.5	15.5	38.1	30.5	22	14	16
SPD- 6M- 8GC	6	G1/2	4.5	15.5	43.1	35.5	27	14	17.5
SPD- 8M- 4GC	8	G1/4	5.5	16.5	36.7	29	19	16	14
SPD- 8M- 6GC	8	G3/8	5.5	16.5	38.7	31	22	16	16
SPD- 8M- 8GC	8	G1/2	5.5	16.5	43.7	36	27	16	17.5
SPD-10M- 4GC	10	G1/4	5.5	17.2	37.7	30	19	19	14
SPD-10M- 6GC	10	G3/8	5.5	17.2	39.7	32	22	19	16
SPD-10M- 8GC	10	G1/2	5.5	17.2	44.7	37	27	19	17.5

[インチサイズチューブ用] チューブ外径の () 内はインチ表示

SPD- 4C- 4GC	6.35(1/4")	G1/4	4.8	15.5	36.1	28.5	19	14	14
SPD- 4C- 6GC	6.35(1/4")	G3/8	4.8	15.5	38.1	30.5	22	14	16
SPD- 4C- 8GC	6.35(1/4")	G1/2	4.8	15.5	43.1	35.5	27	14	17.5
SPD- 6C- 4GC	9.52(3/8")	G1/4	5.5	17.2	37.7	30	19	17	14
SPD- 6C- 6GC	9.52(3/8")	G3/8	5.5	17.2	39.7	32	22	17	16
SPD- 6C- 8GC	9.52(3/8")	G1/2	5.5	17.2	44.7	37	27	17	17.5

◎製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。