

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

安全用品

安全コーン

ガードバー

プラチェーン

チェーンスタンド

安全ポール

工食用フェンス

安全柵

敷板

重機用接触防止用品

プレスブレーキ用安全装置

工事灯

安全クッション

安全ミラー

トランシーバー

ワイヤレスシステム

拡声器

ドライブレコーダー

セキスイ



Multicorn Plus

マルチコーン・プラス

Com
図面



MCP-70RN-T (本体のみ)



MCP-70RS-A-T (駐車禁止)



MCP-70RS-B-T (進入禁止)



MCP-70RS-C-T (歩行者注意)

- 特長 ●風速約35m/sでも倒れない低重心設計です。
(※社内工場耐風試験機にて測定)
用途 ●敷地内の案内標示に。
材質 ●軟質塩化ビニル
製造国 ●日本



1面貼り

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,500 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	表示内容	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-1577	MCP-70RS-A-T	¥12,875		オープン 駐車禁止	394×700	1	5	6(300)
★160-1584	MCP-70RS-B-T	¥12,875		オープン 進入禁止	394×700	1	5	18(450)
★160-1578	MCP-70RS-C-T	¥12,875		オープン 歩行者注意	394×700	1	5	0(-)
★160-1588	MCP-70RS-D-T	¥12,875		オープン 駐車場	394×700	1	5	0(-)
★160-1572	MCP-70RS-E-T	¥12,875		オープン 工事中	394×700	1	5	0(-)
★160-1591	MCP-70RS-F-T	¥12,875		オープン フォークリフト	394×700	1	5	0(-)

3面貼り

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,500 北海道・沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	表示内容	幅×高さ(mm)	梱包数(本)	質量(kg)	実績(前年比%)
★160-1582	MCP-70RT-A-T	¥21,563		オープン 駐車禁止	394×700	1	5	0(-)
★160-1587	MCP-70RT-B-T	¥21,563		オープン 進入禁止	394×700	1	5	0(-)
★160-1568	MCP-70RT-C-T	¥21,563		オープン 歩行者注意	394×700	1	5	0(-)
★160-1573	MCP-70RT-D-T	¥21,563		オープン 駐車場	394×700	1	5	0(-)
★160-1581	MCP-70RT-E-T	¥21,563		オープン 工事中	394×700	1	5	0(-)
★160-1592	MCP-70RT-F-T	¥21,563		オープン フォークリフト	394×700	1	5	0(-)

商品の問い合わせ:06-6365-3502 http://www.sekisuijushi.co.jp/

UNIT




Cone Sign

コーンポケット



834-475

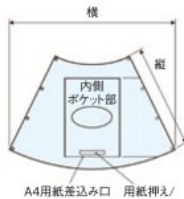

A4用紙差込み口 (A4縦・A4横) 用紙押入/本体の内側

- 特長 ●A4用紙を使って、コーン表示が手軽に作れます。
●雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。
用途 ●工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
材質 ●透明塩ビ
製造国 ●中国

注意 ●コーン・ウェイト・A4差し込み用紙は別売です。

発注単位1枚 ユニット棟[959628]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
826-4367	834-475	¥857	¥1,000	無地 (A4縦片面用)	420×673	1	120	-
114-8112	834-476	¥857	¥1,000	無地 (A4横片面用)	295×653	1	84	441(248)
114-8113	834-477	¥1,714	¥2,000	無地 (A4縦両面用)	339×722	1	126	239(120)

商品の問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/

UNIT



Cone Sign

コーンサインポケットボード




834-471 (コーン別売)



834-472 (コーン別売)



834-473 (コーン別売)

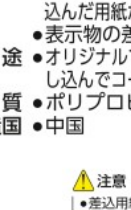

834-474 (コーン別売)

- 特長 ●雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。
●表示物の差し替えができます。
用途 ●オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付け。
材質 ●ポリプロピレン
製造国 ●中国

注意 ●差込み紙は市販品をご利用下さい。

発注単位1枚 ユニット棟[959628]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	縦×横(mm) 折り曲げ前寸法	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
743-3948	834-471	¥2,400	¥2,800	白無地 (A3縦用)	855×340	1	400	-
114-8109	834-472	¥2,400	¥2,800	白無地 (A3横用)	695×460	1	428	2148(156)
114-8110	834-473	¥2,057	¥2,400	白無地 (A4縦用)	695×250	1	234	843(168)
114-8111	834-474	¥2,057	¥2,400	白無地 (A4横用)	582×340	1	249	1056(170)

商品の問い合わせ:03-5248-7302 https://www.unit-signs.co.jp/

ヒカリ



Reflect Seal

“反射ステッカー”



RE1300-1



RE1300-3



RE1300-4

- 特長 ●夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
仕様 ●取付方法:貼付タイプ
材質 ●PETフィルム
製造国 ●日本



映光[773068]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	表示内容	縦×横(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
336-8823	RE1300-1	¥464	¥650	駐車禁止	300×100	5	21	573(103)
336-8831	RE1300-3	¥464	¥650	立入禁止	300×100	5	21	539(211)
336-8840	RE1300-4	¥464	¥650	駐輪禁止	300×100	5	21	63(36)

商品の問い合わせ:06-6764-1531 http://www.osaka-hikari.co.jp/

アラオ



Magnet Sign Board

差替式マグネットサインボード



AR-281



AR-281



AR-281

- 特長 ●A3用紙にデザインされたものを差し替えれば、繰り返し使えるので使用場所を問いません。
●マグネット式の開閉で用紙の差し替えも簡単です。
●雨水浸入の心配もありません。
用途 ●カラーコーン設置標識
仕様 ●折りたたみ式
材質 ●塩化ビニル
製造国 ●ベトナム



アラオ棟[128822]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	幅×高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
788-5016	AR-281	¥2,976	¥4,500	360×475	10	850	1577(95)

商品の問い合わせ:03-5367-5335 http://www.arao.co.jp/