

一般梱包用バンド

SPタイプ

セキスイ技術で生産した海外生産品



特長 強度・梱包機での送り性能が良く、
多様な環境でご使用いただける海外生産品です。

用途 さまざまな商品の梱包に。

規格 厚み：0.63mm 破断伸び：25%以下 内径：φ200mm

品番	巾 (mm)	引張強さ	長さ (m)	梱包数 (巻)	色
12SP	12	1,000N以上	3,000	2	黄 青 白
15.5SP	15.5	1,300N以上	2,500	2	黄 青 白 赤

SSタイプ

コストパフォーマンスに優れた海外生産品



特長 J-S1で培った梱包機性能を追求した海外生産品です。


用途 さまざまな商品の梱包に。

規格 厚み：0.58mm 破断伸び：25%以下 内径：φ200mm

品番	巾 (mm)	引張強さ	長さ (m)	梱包数 (巻)	色
12SS	12	1,000N以上	3,000	2	黄 青 白
15.5SS	15.5	1,300N以上	2,500	2	黄 青 白 赤 緑

SNタイプ

梱包機での直進性にこだわった海外生産品

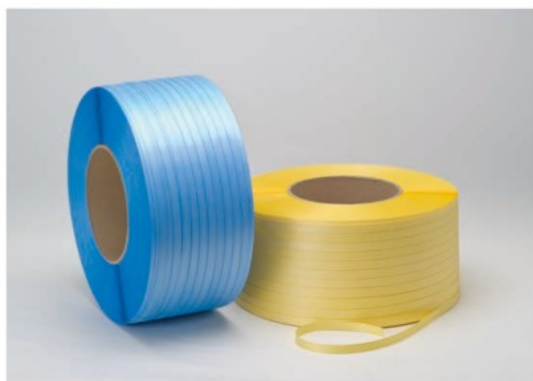

特長 SSタイプをさらに進化させ、軽量化と梱包機性能を
両立させた海外生産品です。

用途 さまざまな商品の梱包に。

規格 厚み：0.58mm 破断伸び：25%以下 内径：φ200mm

品番	巾 (mm)	引張強さ	長さ (m)	梱包数 (巻)	色
12SN 売切廃番	12	1,000N以上	3,000	2	黄 青 白
15.5SN	15.5	1,300N以上	2,500	2	黄 青 白 赤 緑