

低床重荷重用キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
35mm
~75mm

最大荷重
100kg
~500kg

適応温度
-40℃
~+120℃

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



HK-65B-MCMO



HJ-SJ-50U-YN



HJ-35U-U



HJB-50U-MC



HK-65W-MC
(受注生産)

製品記号例

HJ

- 50

B

- YN

自在旋回 φ50 金具ブラック ナイロン6車輪

製品記号例

HK

- 75


U

- U

固定 φ75 金具三価クロメート ウレタン車輪

特長

- ▶ 自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化
- 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズ。
- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
- グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
- ▶ 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備。

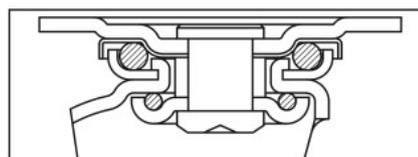

自在旋回部の断面図 (二層ベアリング)

用途

- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 重荷重低速運搬機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

オプション



HK-35U-MC

- φ35固定キャスト
Uウレタンも対応可能です。


アクセサリ




- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.89

図面

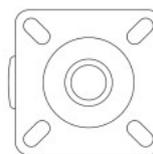

HJ

 

HJ-SJ



HK