

低床超重荷重用双輪キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
80mm
~100mm

最大荷重
1750kg
~2200kg

適応温度
-25℃
~+80℃

取付ピッチ
自在=固定 共通

注) 車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床超重重

超重重

超超重重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



LSD-GSPO-80K



BSD-GSPO-100K

製品記号例

LSD - GSPO - 80K

自在旋回・双輪 キャストナイロン車輪 φ80


特 長

- ▶ 自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
- ▶ 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパローラーベアリングを装備。
- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
—グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。

用 途

- ▶ 超重重低速運搬機器
- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

図 面

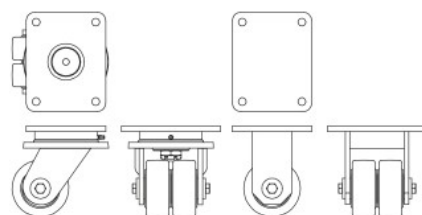

LSD

BSD