

超重荷重用キャスト

RoHS
標準製品

車輪径
100mm
~250mm

最大荷重
1500kg
~5000kg

適応温度
-25℃
~+80℃

取付ピッチ
自在=固定 共通

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入/
エアレス車輪付

サイレント
スムーズ

イージー
チェンジ

ボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング

静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在⇄固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



LS-GSPO-125K



BS-GSPO-150K-35

製品記号例

LS

- GSPO -

101K -

ST

自在旋回

キャストナイロン車輪

φ100

ストッパー付

製品記号例

BS

- GSPO -

125K

固定

キャストナイロン車輪

φ125

特長

- ▶ 自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
- ▶ 自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを装備。
- ▶ 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用
→グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転。
- ▶ ストッパーはキャストの進行方向前方に設置。

自在旋回ダブルストッパー付
サイズによりストッパーの形状が異なります。



101K, 125K



150K-35, 200K-35, 250K

用途

- ▶ 重荷重低速運搬機器
- ▶ レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)


受注生産




LS-GSPO-125K-RI4

- 4方規制付
各サイズ対応可能です。
2方規制付もあります。

図面

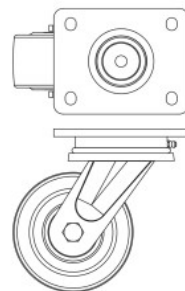

LS

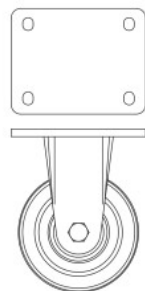

BS