

静電気帯電防止キャスターⅡ(中荷重用 ステンレス製金具)

RoHS
標準製品車輪径
100mm
～150mm最大荷重
150kg
～250kg適応温度
-40°C
～+120°C

注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

スタンダード

空気入／
エアレス車輪付サイレント
スムースイージー
チェンジボトム・
フランジ

セーフティロック

コーナー

プラスチック

ウッドホイール

低床重荷重

重荷重

超重荷重

緩衝
スプリング静電気
帯電防止

ステンレス

アジャスター付

自在↔固定切換

足場用

耐熱車輪付

アクセサリ

ホイール



SUNJ-100SEUW



SUNJB-125SEUW



SUNK-150MCD

製品記号例

SUNJ - 150

ステンレス製・自在旋回

φ150

SEUW

制電性ウレタン車輪

製品記号例

SUNK - 150


ステンレス製・固定

φ150

MCD導電性モノマーキャスティング
ナイロン車輪

特長

- 芯金・金具(旋回部ボール含む)・ベアリングにはステンレス304を使用。
- 自在旋回部には導電性グリースを使用。
- 自在旋回部には防塵カバーが付いた滑らかな動きの二層ベアリングを装備。

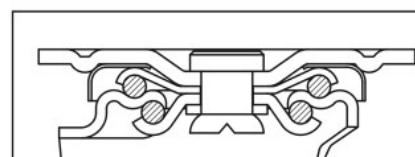

自在旋回部の断面図（二層ベアリング）

- SEUW車輪には強度に自信の独自開発ポックススタイルを採用。

用途

- 電子部品・精密測定装置の運搬
- クリーンルーム内の運搬台車
- 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。
(HP内「特注キャスターご依頼仕様書」もご活用ください。)


アクセサリ




- ストッパーゴム(別売り)
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶P.89

図面

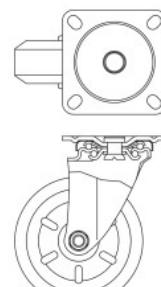

SUNJ

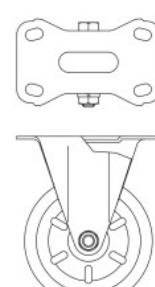

SUNK