

# ステンレスキャスト (中荷重用)

**RoHS**  
標準製品

車輪径  
100mm  
~200mm

最大荷重  
150kg  
~350kg

適応温度  
-40℃  
~+120℃

(注)車輪のサイズ・種類により数値がそれぞれ異なります。

- スタンダード
- 空気入/  
エアレス車輪付
- サイレント  
スムーズ
- イージー  
チェンジ
- ボトム・  
フランジ
- セーフティロック
- コーナー
- プラスチック
- ウッドホイール
- 低床重荷重
- 重荷重
- 超重荷重
- 緩衝  
スプリング
- 静電気  
帯電防止
- ステンレス


SUNJ-125POTH      SUNJB-150SUW      SUNK-100SEUW      SUNK-150MC

製品記号例 **SUNJ** **B** - **150** **SW**      製品記号例 **SUNK** - **200** **POTH**

ステンレス製・自在旋回   ストッパー付      φ150      ゴム車輪      ステンレス製・固定      φ200      ウレタン車輪

## 特長

- ▶ 旋回部のボールを含む金具にはステンレス304を使用。
- ▶ ステンレス芯金車輪・POTHウレタン車輪にはステンレスニードルベアリングを使用。
- ▶ 自在旋回部には防塵カバーが付いた滑らかな動きの二層ベアリングを装備。
- ▶ 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用。  
(SW/SUW/SWUW/SEUW車輪)

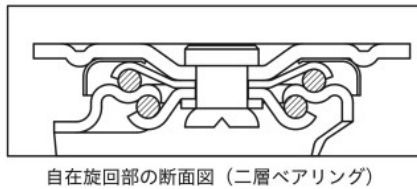

## 用途

- ▶ 水産・食品関係・厨房器具・食品製造機械
- ▶ 市場・スーパー用運搬機器
- ▶ 港湾施設機器
- ▶ 薬品・化学機器関係
- ▶ 病院・レストランの運搬機器
- ▶ クリーンルーム内の運搬機器
- ▶ 規格品以外の特注仕様にも対応いたします。  
(HP内「特注キャストご依頼仕様書」もご活用ください。)

## 受注生産



SUNJ-SJ-100-SEUW

- 自在ネジ込み/自在ネジ込み ストッパー付  
φ100、φ125のみ


## アクセサリ



- ストッパーゴム(別売り)  
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパー。  
ストッパーゴムの切れ目を開き、車輪を挟み込むようにして設置します。

▶ P.89

## 図面

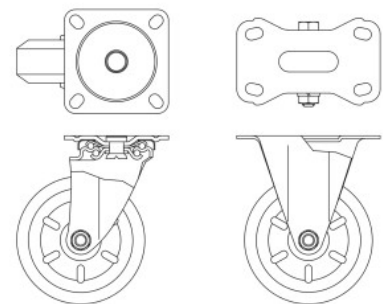

SUNJ

SUNK